
 


● 使用例

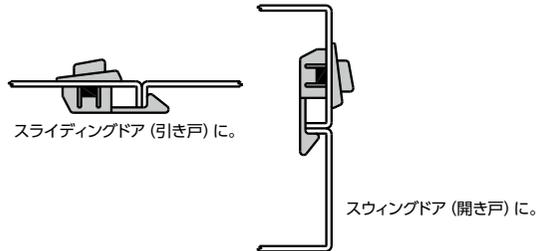

- マット調の外観。黒・白の2色を標準化。
- スライディングドア (引き戸)・スウィングドア (開き戸) のいずれにも使用できます。
- 操作は簡単。ボタンを押せばラッチがはずれ、ドアを開けることができます。閉めるときはドアをスライドさせるかまたは押すだけです。
- 製品は一体構造です。
- 取り付けは簡単・ローコスト。角穴をあけ、本体をはめ込めばスナップがドアにかかり、固定されます。
- 適用ドア厚さ：1mm～3.2mm
- 使用可能温度：-40℃～100℃
- 強度



許容締付荷重 (N)	90
破壊荷重 (N)	150

● 表中の数値は参考値です。

● 材質・仕上げ



	80-201	80-202
本体	ポリアセタール (白)	ポリアセタール (黒)

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## 80-202



単位：mm

品番	t		質量 (g)
	min.	max.	
80-201	1	3.2	6
80-202	1	3.2	6

● 取り付け

