

## ● 材質・仕上げ



	BAC
本体	亜鉛ダイカスト 粉体塗装(各色)
ボール	SUS420C
スプリング	SUS301
ボールガイド	POM(ポリアセタール)


- 頻繁に開閉されるカバーやドアを閉じた状態に保持する用途に適しています。
- 各サイズごとに2種類の保持力があります。
- 表面処理のバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	表面処理
BK	粉体塗装(つや消し黒)
SG	粉体塗装(つや消しシルバー)

品番	L	保持力(N)	A	B	H	K	P	S	l	a	b	p	s	d	n	単位:mm	
																質量(g)	
BAC-38-1	38	25	7.5	8	15	4.3	30	4	21	7.5	7	12	2.5	M3用	4.5	12	
BAC-38-2	38	35	7.5	8	15	4.3	30	4	21	7.5	7	12	2.5	M3用	4.5	12	
BAC-50-1	50	40	9.5	12	20	6.5	40	5	30	10.5	10	17	3.5	M4用	6	31	
BAC-50-2	50	70	9.5	12	20	6.5	40	5	30	10.5	10	17	3.5	M4用	6	31	
BAC-68-1	68	75	11	14.5	23	9.5	55	5	32.5	12	11	20	3.5	M4用	8	55	
BAC-68-2	68	100	11	14.5	23	9.5	55	5	32.5	12	11	20	3.5	M4用	8	55	
BAC-80-1	80	125	13	16.5	27	11	65	6	40	14	13	25	4	M5用	10	86	
BAC-80-2	80	150	13	16.5	27	11	65	6	40	14	13	25	4	M5用	10	86	


## ● 取り付け

側面または前面からキーパーをボールハウジングに結合できます。取り付け方向は任意です。

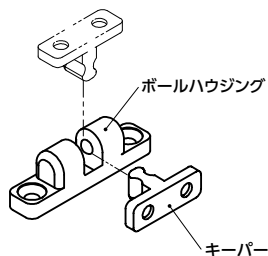

## ● 使用例

幅n寸法は寸法表に記載の値を超えないようにしてください。

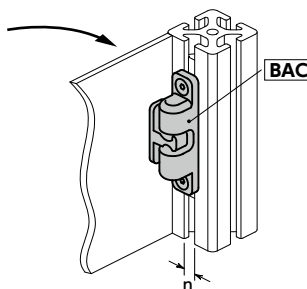

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

### BAC-38-1-SG

