

## ● 取り付け

## 背面取り付けタイプ:

裏側からねじ(M5)で取りつけてください。

ねじ長さ(max.)=パネル厚さ+12.7(mm)

## 前面取り付けタイプ:

表側からねじ(M5)またはリベット(φ5)で取りつけてください。



## ● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## F7-52



品番	A	B	C	D	質量(g)
F7-52	112	41	25.4	31	36
F7-72	221	117	32	29	54
F7-53	112	41	25.4	31	35
F7-73	221	117	32	29	53

単位: mm


- 頑丈でしかもフレキシブル。振動・衝撃を吸収し、また、ミスアライメントがあっても確実にラッチします。
- 耐蝕性にすぐれ紫外線にも耐える材質。屋外でも使用できます。
- 電気絶縁性があります。
- ラッチをはずした状態でもハンドルはばたつきません。
- 金具が隠れる背面取り付けタイプ、取りつけが簡単な前面取り付けタイプの2種類があります。
- **F7-\*2** —— 背面取り付けタイプ
- **F7-\*3** —— 前面取り付けタイプ
- 使用可能温度: -30℃~65℃
- 材質・仕上げ



F7	
ハンドル	プラスチックラバー(黒)
ブラケット・キーパー	ガラス繊維強化ナイロン6(黒)

## ● 締結力

締結力はB寸法の誤差によって変化します。

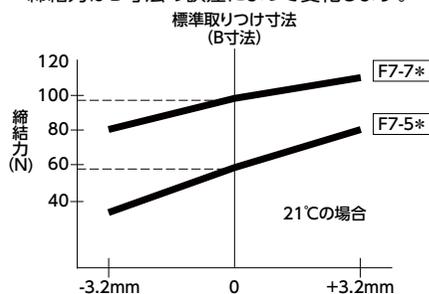

単位: mm