
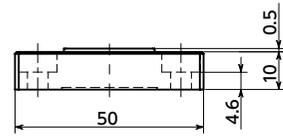




JMC マグネットキャッチ

ホルダ 2


JMC-50-A1-**-*

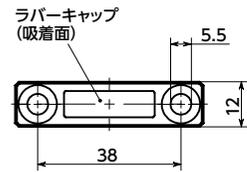


 
JMC-50-C1-**-*

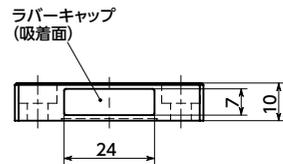

JMC-50-A2-**-*


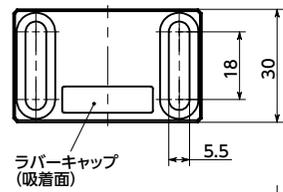


JMC-50-C2-**-*

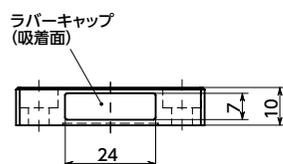
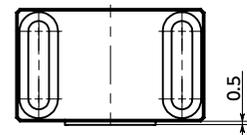


コンタクトプレート 3

 

JMC-50-**-*-F

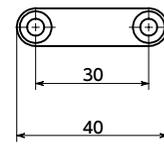



JMC-50-**-*-L2

 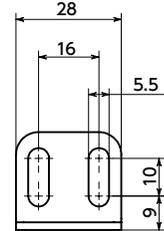



JMC-50-**-*-L3

 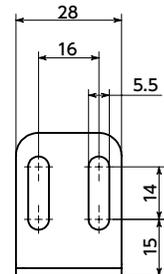

JMC-50-**-*-Z2

 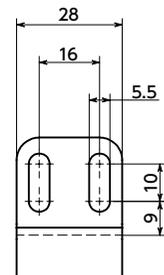

JMC-50-**-*-Z3

 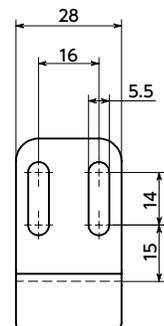

JMC-50-**-*-W

コンタクトプレートなし



- カバー、ドア、スライドドアを閉じた状態に保持するマグネットキャッチです。マグネット表面は、ラバーコーティングされており、開閉時の音を低減し、相手側の部品の損傷を予防します。
- 相手側の部品が非磁性でもコンタクトプレートを使用することでマグネットキャッチが使用できます。
- 取り付け方法に合わせてホルダとコンタクトプレートの組み合わせを選択してください。JMC-50-**-*-W コンタクトプレートが付属しません。
- 表面処理のバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択ができます。


末尾記号 4	表面処理
BK	粉体塗装(つや消し黒)
SG	粉体塗装(つや消しシルバー)

- 材質・仕上げ

	JMC
磁石	ネオジウム ニッケルメッキ
ホルダ	亜鉛ダイカスト 粉体塗装(各色)
ラバーキャップ	TPE(黒) 硬度ショアA80(参考)
コンタクトプレート	スチール 三価クロメート処理



- 使用例

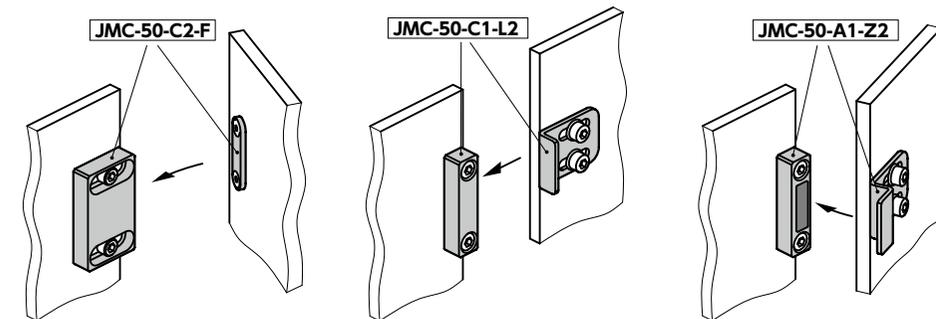

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。


JMC-50-A2-L3-BK

1 2 3 4

JMC マグネットキャッチ

● 組み合わせ例

JMC-50-※1-F/JMC-50-※2-F	JMC-50-※1-L2/JMC-50-※2-L2	JMC-50-※1-Z2/JMC-50-※2-Z2	JMC-50-※1-W/JMC-50-※2-W
	JMC-50-※1-L3/JMC-50-※2-L3	JMC-50-※1-Z3/JMC-50-※2-Z3	

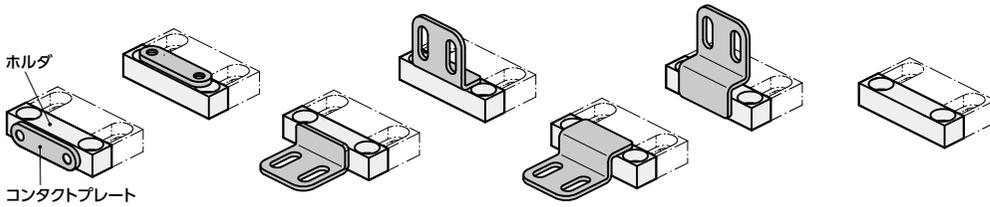

● アルミフレーム取り付け

単位: mm

フレームサイズ	使用可能なコンタクトプレート				
	表面取り付けドア	表面取り付けドア	はめ込みドア	表面取り付けドア	スライドドア
		(ホルダをドアに埋め込む場合)			
20	—	JMC-50-※-L2	JMC-50-※-Z2 S=0~10	JMC-50-※-F	JMC-50-※-L2 S=0~10
30	—	JMC-50-※-L2	JMC-50-※-Z3 S=0~15	JMC-50-※-F	JMC-50-※-L3 S=0~15
40	JMC-50-※-L2	JMC-50-※-L3	JMC-50-※-Z3 S=0~10	JMC-50-※-F	JMC-50-※-L3 S=0~10
45	JMC-50-※-L2	JMC-50-※-L3	JMC-50-※-Z3 S=0~7	JMC-50-※-F	JMC-50-※-L3 S=0~7

● 取り付け用ボルトは付属していません。