


### ● 取り付け

ドアをラッチングするときのハンドルまわしトルクが7.9N・m以下になるように、ポールをセットしてください。

オプションの座金 **90-6-875** を使用する場合は、φ22.5の丸穴で取り付けできます。

オプションの座金は木製または類似の低密度材料への丸穴取りつげのためにご使用いただけます。

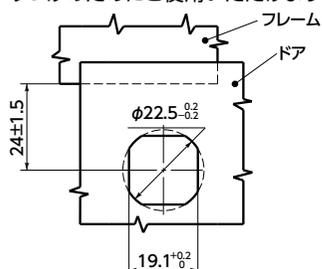

### ● オプション

	品番	質量 (g)
座金	<b>90-6-875</b>	3
ガスケット	<b>E3-24-201-18</b>	1

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## E3-18-15



専用の座金 **90-6-875**、ガスケット **E3-24-201-18** は別途ご注文ください。

● ハンドルをまわすと、ポールが後退してロックがはずれます。さらにまわすと、ポールは75°回転し、ドアを開けることができます。ドアを閉めるときは逆の操作を行ってください。

- あらかじめ設定した締めつけ力を維持します。
- キーロックつき (キー2個)・キーロックなしが選択できます。
- つや消し黒の美しい外観。傷のつきにくい仕上げです。
- 内部にOリングを組み込んだシール構造。専用のガスケット (オプション) を併用することにより、水・油・ほこりなどの侵入を防止します。

● 取りつけが簡単です。

### ● 強度

許容締付荷重 (N)	450
破壊荷重 (N)	1500

- ドアを押しつける方向の荷重です。
- 表中の数値は参考値です。

### ● 材質・仕上げ



	E3
ハンドル・ハウジング	亜鉛ダイカスト 静電塗装 (つや消し黒)
ポール	S10C 三価クロメート処理
シャフト・ナット	SUM24L 三価クロメート処理
ワッシャ	ばね鋼 三価クロメート処理
スプリング	ステンレス鋼線
Oリング	ブナN (ニトリルゴム)
ロックブラグ	亜鉛ダイカスト 静電塗装 (つや消し黒)
キー	黄銅 ニッケルメッキ
ガスケット (オプション)	SBR

単位: mm

品番	キーロック	max.t	T1		T2		質量 (g)
			min.	max.	min.	max.	
<b>E3-11-15</b>	なし	18	11.4	27.2	66.3	76.2	254
<b>E3-11-25</b>	なし	18	25.4	41.1	52.6	68.3	245
<b>E3-11-35</b>	なし	18	38.9	54.6			241
<b>E3-18-15</b>	あり	18	11.4	27.2	66.3	76.2	260
<b>E3-18-25</b>	あり	18	25.4	41.1	52.6	68.3	251
<b>E3-18-35</b>	あり	18	38.9	54.6			247