


● 取り付け

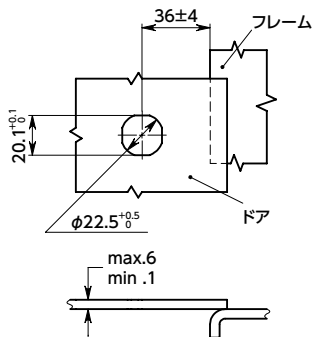

● T1寸法と専用カム E5-60** 一覧

単位: mm

専用カム品番	T1
E5-6003	4
E5-6004	6
E5-6005	8
E5-6006	10
E5-6007	12
E5-6008	14
E5-6009	16
E5-6010	18
E5-6011	20
E5-6012	22
E5-6013	24
E5-6014	26
E5-6015	28
E5-6016	30
E5-6017	32
E5-6018	34
E5-6019	36
E5-6020	38
E5-6021	40
E5-6022	42



E5-6-012-UU1

- 六角レンチでカムを開閉するラッチ。内部ばねによりカムがフレームを押さえつけるため、がたつきが少なく振動に強い構造。
- レンチで押しつけることでカムがフレームから離れるため、フレームを傷つけることなくカムを開閉できます。
- 付属のシーリングワッシャ使用時に本体内部のOリングと合わせて保護等級IP65に適用できます。
- 20サイズの専用カム E5-60** を標準化。T1寸法が4mm - 42mmの範囲で使用できます。
- カムラッチ本体には専用カム E5-60** が付属していません。T1寸法と専用カム一覧から専用カムを選択し、別途注文してください。

● 強度

許容締付荷重 (N)	330
破壊荷重 (N)	450
取り付けナットの最大締めつけトルク (N・m)	10
ねじ最大締めつけトルク (N・m)	5

- ドアを押しつける方向の荷重です。
- 表中の数値は参考値です。

● 材質・仕上げ



	E5-6-012-UU1	E5-6-015-UU1
ハウジング・スタッド	亜鉛ダイカスト クロムメッキ	亜鉛ダイカスト 静電塗装 (黒)
シーリングワッシャ	ポリウレタン (黒)	ポリウレタン (黒)
スプリング	ピアノ鋼線 三価クロメート処理	ピアノ鋼線 三価クロメート処理
Oリング	ブナN (ニトリルゴム)	ブナN (ニトリルゴム)
ねじ	S45C 三価クロメート処理	S45C 三価クロメート処理
ナット	亜鉛ダイカスト 三価クロメート処理	亜鉛ダイカスト 三価クロメート処理
専用カム E5-60** (別売)	SUM43相当 三価クロメート処理	SUM43相当 三価クロメート処理

品番	質量 (g)
E5-6-012-UU1	56
E5-6-015-UU1	57

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

E5-6-012-UU1 **カムラッチ本体**E5-6003 **専用カム**

専用カム E5-60** は別売です。別途注文してください。