


FHAMS-V レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき

SUS ステンレス

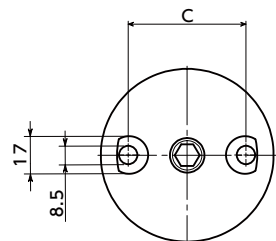

FHAMS-D1-VK

FHAMS-D0-V



FHAMS-D1-V


FHAMS-D0-VK

FHAMS-D0-V

FHAMS-D0-VK

FHAMS-D1-V

FHAMS-D1-VK

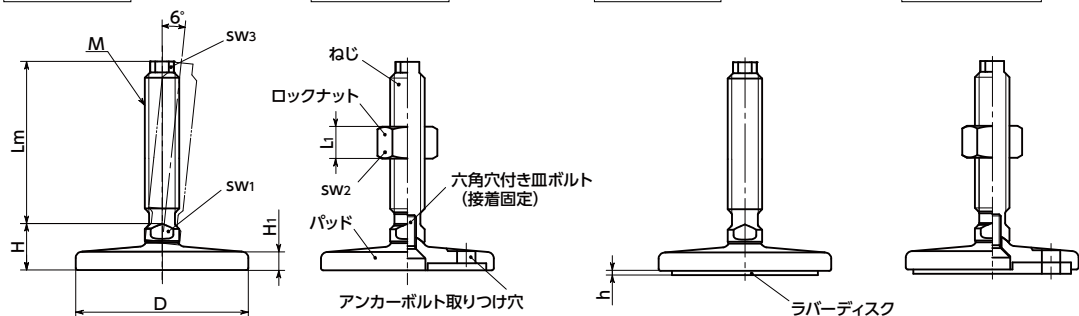

- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取り付け穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりラバーディスクとロックナットの有無が選択できます。ラバーディスクは、機器・装置の滑り止めに効果的です。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FHAMS-80-M16-75-D0-VK

- 1
 - 2
 - 1
- 2 ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

商品記号	ラバーディスク	ロックナット
FHAMS-D0-V	なし	なし
FHAMS-D0-VK	なし	あり
FHAMS-D1-V	あり	なし
FHAMS-D1-VK	あり	あり

● 材質・仕上げ

	FHAMS-D0-V	FHAMS-D0-VK	FHAMS-D1-V	FHAMS-D1-VK
ねじ	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ロックナット		SUS304		SUS304
ラバーディスク			NBR(黒)硬度ショアA70	NBR(黒)硬度ショアA70



寸法

品番	質量 (g)	品番	h	質量 (g)	D	M(並目)	ねじの呼び	ピッチ	H	H ₁	C	SW ₁	SW ₂	SW ₃	L ₁	静的許容荷重 (N)*1
FHAMS-80-M16-D0-V	325 - 444	FHAMS-80-M16-D1-V	2	347 - 466	80	M16	2	2.5	21.5	8.5	54.5	12		10		21000
FHAMS-80-M20-D0-V	453 - 699	FHAMS-80-M20-D1-V	2	475 - 721	80	M20	2.5	2.5	23	8.5	54.5	16		13		35000
FHAMS-80-M24-D0-V	561 - 916	FHAMS-80-M24-D1-V	2	583 - 938	80	M24	3	3	26	8.5	54.5	20		17		52000
FHAMS-100-M16-D0-V	461 - 580	FHAMS-100-M16-D1-V	3	505 - 624	100	M16	2	2.5	22.5	9	70.5	12		10		21000
FHAMS-100-M20-D0-V	589 - 835	FHAMS-100-M20-D1-V	3	633 - 879	100	M20	2.5	2.5	24	9	70.5	16		13		35000
FHAMS-100-M24-D0-V	697 - 1052	FHAMS-100-M24-D1-V	3	741 - 1096	100	M24	3	3	27	9	70.5	20		17		52000
FHAMS-80-M16-D0-VK	354 - 473	FHAMS-80-M16-D1-VK	2	376 - 495	80	M16	2	2.5	21.5	8.5	54.5	12	24	10	14.8	21000
FHAMS-80-M20-D0-VK	505 - 751	FHAMS-80-M20-D1-VK	2	527 - 773	80	M20	2.5	2.5	23	8.5	54.5	16	30	13	18	35000
FHAMS-80-M24-D0-VK	653 - 1008	FHAMS-80-M24-D1-VK	2	675 - 1030	80	M24	3	3	26	8.5	54.5	20	36	17	21.5	52000
FHAMS-100-M16-D0-VK	490 - 609	FHAMS-100-M16-D1-VK	3	534 - 653	100	M16	2	2.5	22.5	9	70.5	12	24	10	14.8	21000
FHAMS-100-M20-D0-VK	641 - 887	FHAMS-100-M20-D1-VK	3	685 - 931	100	M20	2.5	2.5	24	9	70.5	16	30	13	18	35000
FHAMS-100-M24-D0-VK	789 - 1144	FHAMS-100-M24-D1-VK	3	833 - 1188	100	M24	3	3	27	9	70.5	20	36	17	21.5	52000

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

ねじ長さ

品番	Lm (mm)				
品番	75	100	125	150	200
FHAMS-80-M16-D0-V	●	●	●	●	
FHAMS-80-M20-D0-V		●	●	●	●
FHAMS-80-M24-D0-V		●		●	●
FHAMS-100-M16-D0-V	●	●	●	●	
FHAMS-100-M20-D0-V		●	●	●	●
FHAMS-100-M24-D0-V		●		●	●
FHAMS-80-M16-D0-VK	●	●	●	●	
FHAMS-80-M20-D0-VK		●	●	●	●
FHAMS-80-M24-D0-VK		●		●	●
FHAMS-100-M16-D0-VK	●	●	●	●	
FHAMS-100-M20-D0-VK		●	●	●	●
FHAMS-100-M24-D0-VK		●		●	●

品番	Lm (mm)				
品番	75	100	125	150	200
FHAMS-80-M16-D1-V	●	●	●	●	
FHAMS-80-M20-D1-V		●	●	●	●
FHAMS-80-M24-D1-V		●		●	●
FHAMS-100-M16-D1-V	●	●	●	●	
FHAMS-100-M20-D1-V		●	●	●	●
FHAMS-100-M24-D1-V		●		●	●
FHAMS-80-M16-D1-VK	●	●	●	●	
FHAMS-80-M20-D1-VK		●	●	●	●
FHAMS-80-M24-D1-VK		●		●	●
FHAMS-100-M16-D1-VK	●	●	●	●	
FHAMS-100-M20-D1-VK		●	●	●	●
FHAMS-100-M24-D1-VK		●		●	●

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx | ねじカット → P.xxxx | ゆるみ止め → P.xxxx | レーザ刻印 → P.xxxx
 対応不可 | 対応不可 | 対応不可 | お問い合わせください