


- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりラバーディスクの有無が選択できます。ラバーディスクは、機器・装置の滑り止めに効果的です。

商品記号	ラバーディスク
FHFS-D0-X	なし
FHFS-D1-X	あり

● 材質・仕上げ



	FHFS-D0-X	FHFS-D1-X
ねじ	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ラバーディスク		NBR(黒)硬度ショアA70

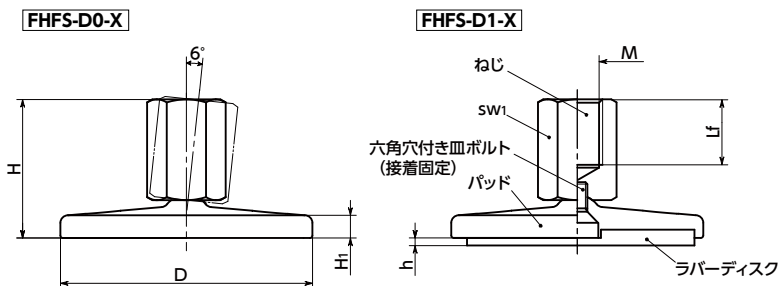

FHFS-D0-X ラバーディスクなし FHFS-D1-X ラバーディスクつき

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lf	H	H ₁	h	sw ₁	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ							
FHFS-80-M8-34-D0-X	80	M8	1.25	8	34	8.5		14	17000	268
FHFS-80-M10-37-D0-X	80	M10	1.5	10	37	8.5		14	17000	269
FHFS-80-M12-40-D0-X	80	M12	1.75	12	40	8.5		17	17000	270
FHFS-80-M16-46-D0-X	80	M16	2	16	46	8.5		22	17000	272
FHFS-80-M20-54-D0-X	80	M20	2.5	20	54	8.5		27	28000	275
FHFS-100-M8-35-D0-X	100	M8	1.25	8	35	9		14	17000	434
FHFS-100-M10-38-D0-X	100	M10	1.5	10	38	9		14	17000	435
FHFS-100-M12-41-D0-X	100	M12	1.75	12	41	9		17	17000	436
FHFS-100-M16-47-D0-X	100	M16	2	16	47	9		22	17000	438
FHFS-100-M20-55-D0-X	100	M20	2.5	20	55	9		27	28000	441
FHFS-120-M20-59-D0-X	120	M20	2.5	20	59	12		27	28000	938
FHFS-80-M8-34-D1-X	80	M8	1.25	8	34	8.5	2	14	17000	290
FHFS-80-M10-37-D1-X	80	M10	1.5	10	37	8.5	2	14	17000	291
FHFS-80-M12-40-D1-X	80	M12	1.75	12	40	8.5	2	17	17000	292
FHFS-80-M16-46-D1-X	80	M16	2	16	46	8.5	2	22	17000	294
FHFS-80-M20-54-D1-X	80	M20	2.5	20	54	8.5	2	27	28000	297
FHFS-100-M8-35-D1-X	100	M8	1.25	8	35	9	3	14	17000	456
FHFS-100-M10-38-D1-X	100	M10	1.5	10	38	9	3	14	17000	457
FHFS-100-M12-41-D1-X	100	M12	1.75	12	41	9	3	17	17000	458
FHFS-100-M16-47-D1-X	100	M16	2	16	47	9	3	22	17000	460
FHFS-100-M20-55-D1-X	100	M20	2.5	20	55	9	3	27	28000	463
FHFS-120-M20-59-D1-X	120	M20	2.5	20	59	12	3.5	27	28000	1020

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	レーザー刻印 → P. xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	お問い合わせください

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FHFS-80-M8-34-D0-X

