

● 材質・仕上げ RoHS

FLSBS	
本体	SUS303

⚠ 使用上の注意
 静的許容荷重は取り付けねじの軸力を考慮していない値になります。使用する取り付けねじの軸力を静的許容荷重から引いた値が、ワークに対する静的許容荷重となります。


● 計算例 (取り付けねじの軸力を考慮した場合)
 <条件>
FLSBS-45-13.5-A に M12 の取り付けねじを使用する場合。
 静的許容荷重: 84000N
 取り付けねじ: M12 (強度区分 A2 - 70)

取り付けねじの許容最大軸力
 = 0.2% 耐力 × 取り付けねじの有効断面積 × 取り付けねじの安全率
 = 450N/mm² × 84.3mm² × 0.7
 = 26555N

ワークに対する静的許容荷重
 = 静的許容荷重 - 取り付けねじの許容最大軸力
 = 84000N - 26555N
 = 57445N



● 機器・装置などのテーブルを高さ調整するためのユニット部品。

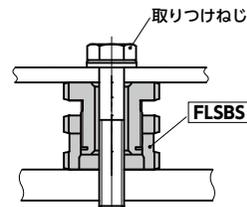

- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 細目ねじのため、細かく正確な高さ調整が可能です。
- **FLSBS** は高さ調節後に、取り付けねじを締めつけることで、その軸力により固定されます。取り付けねじをゆるめた際に、高さがずれることを確実に防止したい場合は、ロックナットつきを選択してください。

商品記号	ロックナット
FLSBS-A	なし
FLSBS-AK	あり

● 高さ調整には、専用フックスパナ **FLS-W** (別売) または、D 寸法に適合する市販のフックスパナをご使用ください。

品番	D	d	M (細目)		h	H max.	s	取り付けねじの呼び*1	静的許容荷重 (N)*2	取り付けねじ締めつけ後の静的許容荷重 (N)*3	専用フックスパナ FLS-W (別売)	質量 (g)
			ねじの呼び	ピッチ								
FLSBS-25-6.6-A	25	6.6	M15	1	15	19	4	M6	27100	20700	FLS-A25 - 28-W	43
FLSBS-32-6.6-A	32	6.6	M20	1	18	23	5	M6	43400	37000	FLS-A30 - 32-W	93
FLSBS-32-9-A	32	9	M20	1	18	23	5	M8	43400	31800	FLS-A30 - 32-W	87
FLSBS-32-11-A	32	11	M20	1	18	23	5	M10	43400	25100	FLS-A30 - 32-W	80
FLSBS-45-11-A	45	11	M30	1.5	22	29	7	M10	84000	65700	FLS-A45 - 50-W	216
FLSBS-45-13.5-A	45	13.5	M30	1.5	22	29	7	M12	84000	57400	FLS-A45 - 50-W	207
FLSBS-45-17.5-A	45	17.5	M30	1.5	22	29	7	M16	84000	34500	FLS-A45 - 50-W	188
FLSBS-58-17.5-A	58	17.5	M40	1.5	28	37	9	M16	148000	98000	FLS-A58 - 62-W	450
FLSBS-58-22-A	58	22	M40	1.5	28	37	9	M20	148000	70000	FLS-A58 - 62-W	395
FLSBS-58-26-A	58	26	M40	1.5	28	37	9	M24	148000	36000	FLS-A58 - 62-W	386
FLSBS-70-22-A	70	22	M50	1.5	33	43	10	M20	225000	147000	FLS-A68 - 75-W	788
FLSBS-70-26-A	70	26	M50	1.5	33	43	10	M24	225000	113000	FLS-A68 - 75-W	744
FLSBS-70-33-A	70	33	M50	1.5	33	43	10	M30	225000	48000	FLS-A68 - 75-W	688
FLSBS-80-26-A	80	26	M60	2	38	50	12	M24	323000	211000	FLS-A80 - 90-W	1135
FLSBS-80-33-A	80	33	M60	2	38	50	12	M30	323000	146000	FLS-A80 - 90-W	1060
FLSBS-80-39-A	80	39	M60	2	38	50	12	M36	323000	65000	FLS-A80 - 90-W	965
FLSBS-25-6.6-AK	25	6.6	M15	1	20	24	4	M6	27100	20700	FLS-A25 - 28-W	59
FLSBS-32-6.6-AK	32	6.6	M20	1	24	29	5	M6	43400	37000	FLS-A30 - 32-W	128
FLSBS-32-9-AK	32	9	M20	1	24	29	5	M8	43400	31800	FLS-A30 - 32-W	118
FLSBS-32-11-AK	32	11	M20	1	24	29	5	M10	43400	25100	FLS-A30 - 32-W	114
FLSBS-45-11-AK	45	11	M30	1.5	29	36	7	M10	84000	65700	FLS-A45 - 50-W	318
FLSBS-45-13.5-AK	45	13.5	M30	1.5	29	36	7	M12	84000	57400	FLS-A45 - 50-W	280
FLSBS-45-17.5-AK	45	17.5	M30	1.5	29	36	7	M16	84000	34500	FLS-A45 - 50-W	254
FLSBS-58-17.5-AK	58	17.5	M40	1.5	37	46	9	M16	148000	98000	FLS-A58 - 62-W	665
FLSBS-58-22-AK	58	22	M40	1.5	37	46	9	M20	148000	70000	FLS-A58 - 62-W	618
FLSBS-58-26-AK	58	26	M40	1.5	37	46	9	M24	148000	36000	FLS-A58 - 62-W	577
FLSBS-70-22-AK	70	22	M50	1.5	44	54	10	M20	225000	147000	FLS-A68 - 75-W	1153
FLSBS-70-26-AK	70	26	M50	1.5	44	54	10	M24	225000	113000	FLS-A68 - 75-W	1087
FLSBS-70-33-AK	70	33	M50	1.5	44	54	10	M30	225000	48000	FLS-A68 - 75-W	974
FLSBS-80-26-AK	80	26	M60	2	49	61	12	M24	323000	211000	FLS-A80 - 90-W	1565
FLSBS-80-33-AK	80	33	M60	2	49	61	12	M30	323000	146000	FLS-A80 - 90-W	1440
FLSBS-80-39-AK	80	39	M60	2	49	61	12	M36	323000	65000	FLS-A80 - 90-W	1314

*1: 取り付けねじは付属しておりません。
 *2: 静的許容荷重は取り付けねじの軸力を考慮していない値になります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
 *3: 強度区分 A2 - 70 の取り付けねじに対して、安全率 0.7 で締めつけたときの値です。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 関連商品

専用フックスパナ **FLS-W**
 ⇒ P.xxxx



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FLSBS-32-6.6-A



クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx	ねじカット ⇒ P.xxxx	ゆるみ止め ⇒ P.xxxx	レーザ刻印 ⇒ P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	対応可・別料金