


FNAMS-U レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき

SUS ステンレス

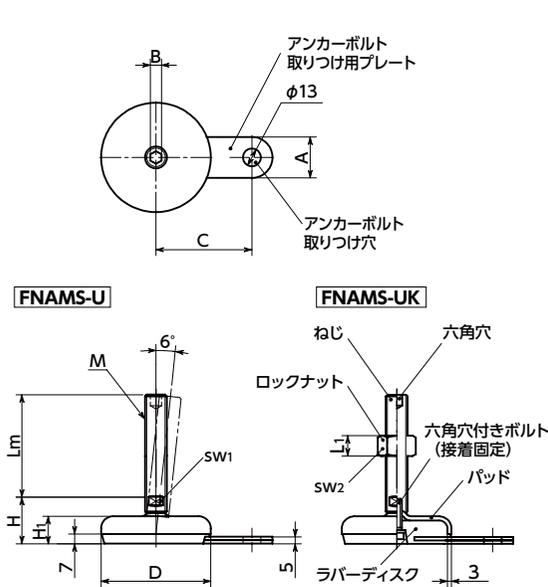

- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- ラバーディスクと一体化になったアンカーボルト取り付け用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FNAMS-U	なし
FNAMS-UK	あり

寸法

FNAMS-U ロックナットなし FNAMS-UK ロックナットつき

品番	D	M(並目)		H	H ₁	C	A	sw1	sw2	L ₁	B	静的許容荷重(N) ^{*1}	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ										
FNAMS-50-M16-B1-U	50	M16	2	32	18	45	25	12			8	28000	211 - 354
FNAMS-60-M16-B1-U	60	M16	2	33	19	50	25	12			8	28000	261 - 404
FNAMS-80-M16-B1-U	80	M16	2	34	20	70	30	12			8	19000	381 - 524
FNAMS-80-M20-B1-U	80	M20	2.5	35	20	70	30	15			10	19000	460 - 724
FNAMS-80-M24-B1-U	80	M24	3	38	20	70	30	19			12	19000	610 - 915
FNAMS-100-M16-B1-U	100	M16	2	35	21	80	30	12			8	17000	541 - 684
FNAMS-100-M20-B1-U	100	M20	2.5	36	21	80	30	15			10	17000	600 - 864
FNAMS-100-M24-B1-U	100	M24	3	39	21	80	30	19			12	17000	750 - 1055
FNAMS-50-M16-B1-UK	50	M16	2	32	18	45	25	12	24	14.8	8	28000	240 - 383
FNAMS-60-M16-B1-UK	60	M16	2	33	19	50	25	12	24	14.8	8	28000	290 - 433
FNAMS-80-M16-B1-UK	80	M16	2	34	20	70	30	12	24	14.8	8	19000	410 - 553
FNAMS-80-M20-B1-UK	80	M20	2.5	35	20	70	30	15	30	18	10	19000	512 - 776
FNAMS-80-M24-B1-UK	80	M24	3	38	20	70	30	19	36	21.5	12	19000	702 - 1007
FNAMS-100-M16-B1-UK	100	M16	2	35	21	80	30	12	24	14.8	8	17000	570 - 713
FNAMS-100-M20-B1-UK	100	M20	2.5	36	21	80	30	15	30	18	10	17000	652 - 916
FNAMS-100-M24-B1-UK	100	M24	3	39	21	80	30	19	36	21.5	12	17000	842 - 1147

*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 材質・仕上げ



	FNAMS-U	FNAMS-UK
ねじ	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304
アンカーボルト 取り付け用プレート	SUS304	SUS304
ラバーディスク	NBR(黒)硬度ショアA80±5	NBR(黒)硬度ショアA80±5
六角穴付きボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ロックナット	-	SUS304

ねじ長さ

FNAMS-U ロックナットなし FNAMS-UK ロックナットつき

品番	Lm (mm) ²				
	75	100	125	150	200
FNAMS-50-M16-B1-U	●	●	●	●	●
FNAMS-60-M16-B1-U	●	●	●	●	●
FNAMS-80-M16-B1-U	●	●	●	●	●
FNAMS-80-M20-B1-U	●	●	●	●	●
FNAMS-80-M24-B1-U	●	●	●	●	●
FNAMS-100-M16-B1-U	●	●	●	●	●
FNAMS-100-M20-B1-U	●	●	●	●	●
FNAMS-100-M24-B1-U	●	●	●	●	●
FNAMS-50-M16-B1-UK	●	●	●	●	●
FNAMS-60-M16-B1-UK	●	●	●	●	●
FNAMS-80-M16-B1-UK	●	●	●	●	●
FNAMS-80-M20-B1-UK	●	●	●	●	●
FNAMS-80-M24-B1-UK	●	●	●	●	●
FNAMS-100-M16-B1-UK	●	●	●	●	●
FNAMS-100-M20-B1-UK	●	●	●	●	●
FNAMS-100-M24-B1-UK	●	●	●	●	●

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FNAMS-80-M16-75-B1-U

1 2 1

² ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	ねじカット → P.0000	ゆるみ止め → P.0000	レーザ刻印 → P.0000
対応不可	対応不可	対応不可	お問い合わせください