



FNAMS-V レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき

SUS ステンレス

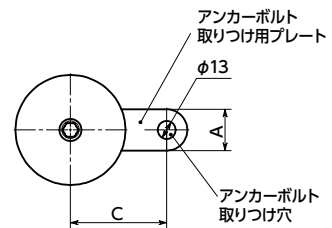

FNAMS-V

FNAMS-VK

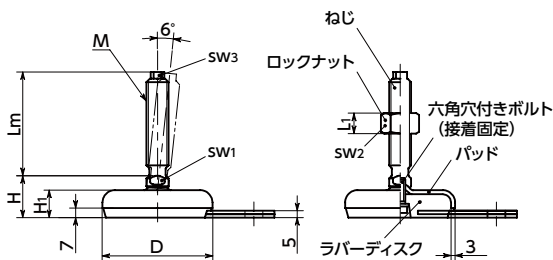

- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
- ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取り付け用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FNAMS-V	なし
FNAMS-VK	あり

寸法

FNAMS-V ロックナットなし FNAMS-VK ロックナットつき

単位: mm

品番	D	M(並目)		H	H ₁	C	A	SW ₁	SW ₂	SW ₃	L ₁	静的許容荷重 (N)*1	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ										
FNAMS-60-M16-B1-V	60	M16	2	30	19	50	25	12		10		27000	261 - 364
FNAMS-80-M16-B1-V	80	M16	2	31	20	70	30	12		10		24000	381 - 484
FNAMS-80-M20-B1-V	80	M20	2.5	32	20	70	30	16		13		24000	513 - 724
FNAMS-80-M24-B1-V	80	M24	3	35	20	70	30	20		17		24000	610 - 915
FNAMS-100-M16-B1-V	100	M16	2	32	21	80	30	12		10		21000	541 - 644
FNAMS-100-M20-B1-V	100	M20	2.5	33	21	80	30	16		13		21000	653 - 864
FNAMS-100-M24-B1-V	100	M24	3	36	21	80	30	20		17		21000	750 - 1055
FNAMS-60-M16-B1-VK	60	M16	2	30	19	50	25	12	24	10	14.8	27000	290 - 393
FNAMS-80-M16-B1-VK	80	M16	2	31	20	70	30	12	24	10	14.8	24000	410 - 513
FNAMS-80-M20-B1-VK	80	M20	2.5	32	20	70	30	16	30	13	18	24000	565 - 776
FNAMS-80-M24-B1-VK	80	M24	3	35	20	70	30	20	36	17	21.5	24000	702 - 1007
FNAMS-100-M16-B1-VK	100	M16	2	32	21	80	30	12	24	10	14.8	21000	570 - 673
FNAMS-100-M20-B1-VK	100	M20	2.5	33	21	80	30	16	30	13	18	21000	705 - 916
FNAMS-100-M24-B1-VK	100	M24	3	36	21	80	30	20	36	17	21.5	21000	842 - 1147

*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

材質・仕上げ



	FNAMS-V	FNAMS-VK
ねじ	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304
アンカーボルト 取り付け用プレート	SUS304	SUS304
ラバーディスク	NBR(黒)硬度ショアA80±5	NBR(黒)硬度ショアA80±5
六角穴付きボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ロックナット	-	SUS304

ねじ長さ

FNAMS-V ロックナットなし FNAMS-VK ロックナットつき

品番	Lm (mm) ²				
	75	100	125	150	200
FNAMS-60-M16-B1-V	●	●	●	●	
FNAMS-80-M16-B1-V	●	●	●	●	
FNAMS-80-M20-B1-V		●	●	●	●
FNAMS-80-M24-B1-V		●	●	●	●
FNAMS-100-M16-B1-V	●	●	●	●	
FNAMS-100-M20-B1-V		●	●	●	●
FNAMS-100-M24-B1-V		●	●	●	●
FNAMS-60-M16-B1-VK	●	●	●	●	
FNAMS-80-M16-B1-VK	●	●	●	●	
FNAMS-80-M20-B1-VK		●	●	●	●
FNAMS-80-M24-B1-VK		●	●	●	●
FNAMS-100-M16-B1-VK	●	●	●	●	
FNAMS-100-M20-B1-VK		●	●	●	●
FNAMS-100-M24-B1-VK		●	●	●	●

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FNAMS-80-M16-75-B1-V

¹ ² ¹
² ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	ねじカット → P.0000	ゆるみ止め → P.0000	レーザ刻印 → P.0000
対応不可	対応不可	対応不可	お問い合わせください