

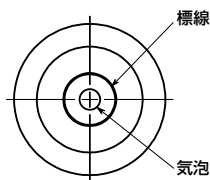
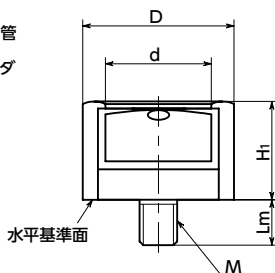


FSLC-A

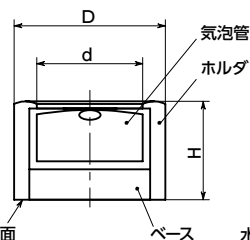

FSLC-B

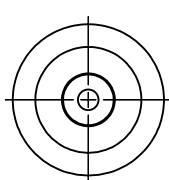

水平基準面

ベース

水平基準面

M

● 材質・仕上げ



	FSLC-A	FSLC-B
ホルダ	アルミニウム合金 アルマイト処理(各色)	アルミニウム合金 アルマイト処理(各色)
気泡管	ナイロン(透明)	ナイロン(透明)
ベース	石膏	アルミニウム合金 アルマイト処理(各色)

● 性能

品番	感度(' / 2mm)
FSLC	30



- 底面基準タイプの気泡管水平器。
- 気泡管水平器について → P.xxxx
- 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取り付け面の360°方向の水平状態を確認できます。
- 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
- ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。
- 形状は2種類。

FSLC-A ————— 基準面直置きタイプ

FSLC-B ————— おねじつきタイプ

- ホルダのカラーバリエーションは2色。

記号	ホルダ色
BK	黒
SG	シルバー

FSLC-A 基準面直置きタイプ **FSLC-B** おねじつきタイプ

単位: mm

品番	D	d	M(並目)		H	H ₁	L _m	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ				
FSLC-14-N-30-A	14	10	-	-	9.5	-	-	1.5
FSLC-20-N-30-A	20	14	-	-	13	-	-	5.5
FSLC-30-N-30-A	30	21	-	-	15	-	-	15
FSLC-14-N-30-B	14	10	M4	0.7	-	7.7	5	1.8
FSLC-20-N-30-B	20	14	M5	0.8	-	13	6	6
FSLC-30-N-30-B	30	21	M6	1	-	15	7.5	16

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FSLC-20-N-30-A-BK



🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	🔩 ねじカット → P.xxxx	🛑 ゆるみ止め → P.xxxx	🔪 レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可