

- アジャスタブルタイプの気泡管水平器。
- 気泡管水平器について → P.xxxx
- 取り付けねじのねじ込み量を調節することで底面の突起が支点となり、**FSLD** の水平基準を調整できます。
- 気泡管の標線と気泡の位置関係から、機器・装置の360°方向の水平状態を確認できます。
- 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
- ホルダのカラーバリエーションは2色。

● 材質・仕上げ




	FSLD
ホルダ	アルミニウム合金 アルマイト処理 (各色)
気泡管	ナイロン (透明)
ベース	アルミニウム合金 アルマイト処理 (各色)

記号	ホルダ色
BK	黒
SG	シルバー

● 性能

品番	感度 (' / 2mm)
FSLD	30

● 取り付け方法

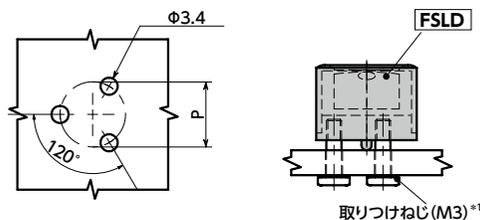

*1: 取り付けねじは付属していません。

単位: mm

品番	D	d	P	M(並目)		h	H	Lf	質量 (g)
				ねじの呼び	ピッチ				
FSLD-17-N-30	17	12	13	M3	0.5	13	14.5	5	6
FSLD-20-N-30	20	14	13	M3	0.5	15	17	5	7.5
FSLD-24-N-30	24	16	15	M3	0.5	17	20	5	12

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FSLD-20-N-30 -BK



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可