


FSLG-G-WH

FSLG-N-WH

FSLG-G-C-WH

FSLG-N-C-WH

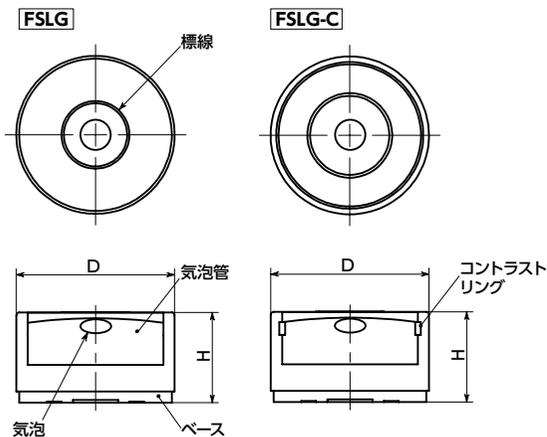

● 材質・仕上げ



| | FSLG |
|-----|----------|
| 気泡管 | ナイロン(透明) |
| ベース | ナイロン(白) |

● 性能

| 品番 | 感度 (' / 2mm) |
|------|----------------|
| FSLG | 40 |

- 組み込みタイプの気泡管水平器。
- 気泡管水平器について → P.xxxx
- 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取り付け面の360°方向の水平状態を確認できます。
- 水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取り付けてください。
- 商品記号により、液色・コントラストリング*1の有無が選択できます。

| 商品記号 | 液色 | コントラストリング*1 |
|----------|----|-------------|
| FSLG-N | 無色 | なし |
| FSLG-G | 緑色 | なし |
| FSLG-N-C | 無色 | あり |
| FSLG-G-C | 緑色 | あり |

*1: コントラストリングは気泡の視認性を向上させます。

FSLG-N-WH 液色: 無色・コントラストリングなし FSLG-G-WH 液色: 緑色・コントラストリングなし

FSLG-N-C-WH 液色: 無色・コントラストリングつき FSLG-G-C-WH 液色: 緑色・コントラストリングつき

単位: mm

| 品番 | D | H | 液色 | コントラストリング | 質量(g) |
|-------------------|----|---|----|-----------|-------|
| FSLG-10-N-40-WH | 10 | 6 | 無色 | なし | 0.5 |
| FSLG-12-N-40-WH | 12 | 7 | 無色 | なし | 0.7 |
| FSLG-14-N-40-WH | 14 | 8 | 無色 | なし | 1.2 |
| FSLG-15-N-40-WH | 15 | 8 | 無色 | なし | 1.4 |
| FSLG-18-N-40-WH | 18 | 9 | 無色 | なし | 2 |
| FSLG-10-G-40-WH | 10 | 6 | 緑色 | なし | 0.5 |
| FSLG-12-G-40-WH | 12 | 7 | 緑色 | なし | 0.7 |
| FSLG-14-G-40-WH | 14 | 8 | 緑色 | なし | 1.2 |
| FSLG-15-G-40-WH | 15 | 8 | 緑色 | なし | 1.4 |
| FSLG-18-G-40-WH | 18 | 9 | 緑色 | なし | 2 |
| FSLG-12-N-40-C-WH | 12 | 7 | 無色 | あり | 0.7 |
| FSLG-14-N-40-C-WH | 14 | 8 | 無色 | あり | 1.2 |
| FSLG-15-N-40-C-WH | 15 | 8 | 無色 | あり | 1.4 |
| FSLG-18-N-40-C-WH | 18 | 9 | 無色 | あり | 2 |
| FSLG-12-G-40-C-WH | 12 | 7 | 緑色 | あり | 0.7 |
| FSLG-14-G-40-C-WH | 14 | 8 | 緑色 | あり | 1.2 |
| FSLG-15-G-40-C-WH | 15 | 8 | 緑色 | あり | 1.4 |
| FSLG-18-G-40-C-WH | 18 | 9 | 緑色 | あり | 2 |

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FSLG-14-N-40-WH



| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx | ねじカット → P.xxxx | ゆるみ止め → P.xxxx | レーザー刻印 → P.xxxx |
| 対応不可 | 対応不可 | 対応不可 | 対応不可 |