


FUAM-B0-U レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき

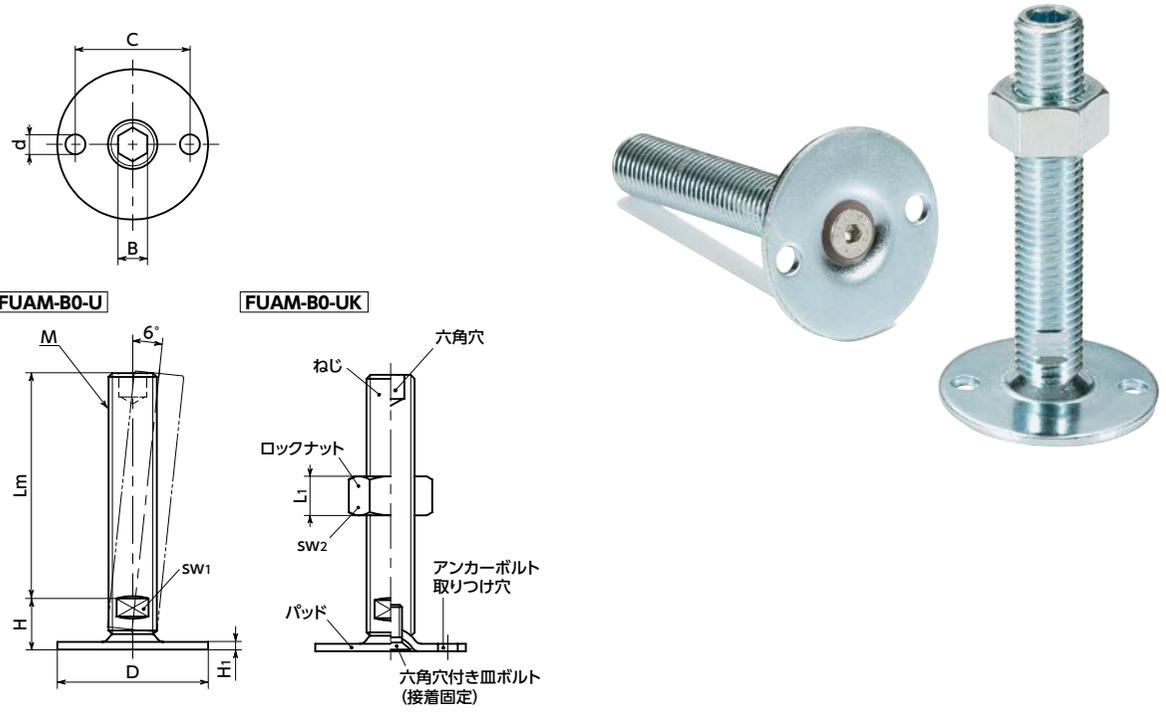

- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取り付け穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- アンカーボルト用の取り付け穴は2カ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FUAM-50-M16-75-B0-UK

1 ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

商品記号	ロックナット
FUAM-B0-U	なし
FUAM-B0-UK	あり

● 材質・仕上げ RoHS

	FUAM-B0-U	FUAM-B0-UK
ねじ	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
パッド	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ロックナット		スチール 三価クロメート処理

寸法

品番	D	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	H	H1	d	C	sw1	sw2	L1	B	静的許容荷重 (N)*1	質量 (g)
FUAM-50-M16-B0-U	50	M16	2	17	2.5	6.6	38	12			8	8000	175 - 330
FUAM-60-M16-B0-U	60	M16	2	17	2.5	6.6	48	12			8	10000	191 - 347
FUAM-80-M16-B0-U	80	M16	2	18	3	8.6	64	12			8	12000	217 - 411
FUAM-80-M20-B0-U	80	M20	2.5	19	3	8.6	64	15			10	16000	344 - 592
FUAM-80-M24-B0-U	80	M24	3	22	3	8.6	64	19			12	16000	539 - 817
FUAM-50-M16-B0-UK	50	M16	2	17	2.5	6.6	38	12	24	14.8	8	8000	204 - 359
FUAM-60-M16-B0-UK	60	M16	2	17	2.5	6.6	48	12	24	14.8	8	10000	220 - 376
FUAM-80-M16-B0-UK	80	M16	2	18	3	8.6	64	12	24	14.8	8	12000	246 - 440
FUAM-80-M20-B0-UK	80	M20	2.5	19	3	8.6	64	15	30	18	10	16000	396 - 644
FUAM-80-M24-B0-UK	80	M24	3	22	3	8.6	64	19	36	21.5	12	16000	631 - 909

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

ねじ長さ

品番	Lm (mm)				
	75	100	125	150	200
FUAM-50-M16-B0-U	●	●	●	●	●
FUAM-60-M16-B0-U	●	●	●	●	●
FUAM-80-M16-B0-U	●	●	●	●	●
FUAM-80-M20-B0-U	●	●	●	●	●
FUAM-80-M24-B0-U		●	●	●	●
FUAM-50-M16-B0-UK	●	●	●	●	●
FUAM-60-M16-B0-UK	●	●	●	●	●
FUAM-80-M16-B0-UK	●	●	●	●	●
FUAM-80-M20-B0-UK	●	●	●	●	●
FUAM-80-M24-B0-UK		●	●	●	●

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
🔪 ねじカット → P.xxxx
🌀 ゆるみ止め → P.xxxx
🔪 レーザ刻印 → P.xxxx