
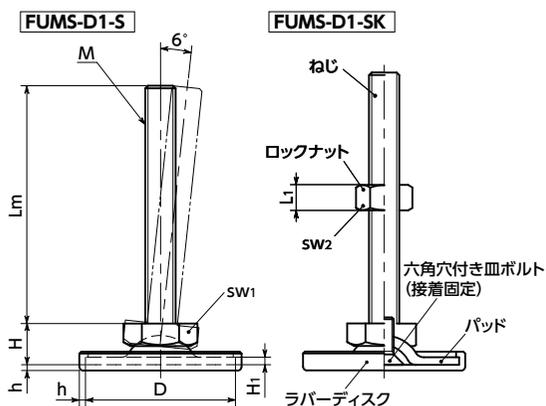


FUMS-D1-S レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき

SUS ステンレス

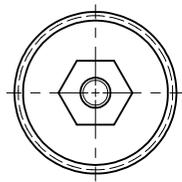

寸法

FUMS-D1-S ロックナットなし FUMS-D1-SK ロックナットつき

単位: mm

品番	D	M(並目)		H	H ₁	h	sw ₁	sw ₂	L ₁	静的許容荷重*1 (N)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ								
FUMS-40-M8-D1-S	40	M8	1.25	11	2	1.5	17			8000	45 - 53
FUMS-40-M10-D1-S	40	M10	1.5	11	2	1.5	17			12000	76 - 101
FUMS-40-M12-D1-S	40	M12	1.75	11	2	1.5	17			12000	94 - 139
FUMS-50-M8-D1-S	50	M8	1.25	11	2.5	2	17			8000	66 - 74
FUMS-50-M10-D1-S	50	M10	1.5	11	2.5	2	17			14000	96 - 120
FUMS-50-M12-D1-S	50	M12	1.75	11	2.5	2	17			14000	117 - 160
FUMS-60-M8-D1-S	60	M8	1.25	11	2.5	2	17			8000	82 - 90
FUMS-60-M10-D1-S	60	M10	1.5	11	2.5	2	17			14000	120 - 138
FUMS-60-M12-D1-S	60	M12	1.75	11	2.5	2	17			16000	133 - 180
FUMS-80-M8-D1-S	80	M8	1.25	12	3	2	17			8000	151 - 159
FUMS-80-M10-D1-S	80	M10	1.5	12	3	2	17			14000	180 - 210
FUMS-80-M12-D1-S	80	M12	1.75	12	3	2	17			20000	200 - 248
FUMS-40-M8-D1-SK	40	M8	1.25	11	2	1.5	17	13	6.8	8000	50 - 60
FUMS-40-M10-D1-SK	40	M10	1.5	11	2	1.5	17	16	8.4	12000	85 - 110
FUMS-40-M12-D1-SK	40	M12	1.75	11	2	1.5	17	18	10.8	12000	106 - 152
FUMS-50-M8-D1-SK	50	M8	1.25	11	2.5	2	17	13	6.8	8000	70 - 79
FUMS-50-M10-D1-SK	50	M10	1.5	11	2.5	2	17	16	8.4	14000	108 - 133
FUMS-50-M12-D1-SK	50	M12	1.75	11	2.5	2	17	18	10.8	14000	129 - 175
FUMS-60-M8-D1-SK	60	M8	1.25	11	2.5	2	17	13	6.8	8000	88 - 94
FUMS-60-M10-D1-SK	60	M10	1.5	11	2.5	2	17	16	8.4	14000	120 - 149
FUMS-60-M12-D1-SK	60	M12	1.75	11	2.5	2	17	18	10.8	16000	145 - 191
FUMS-80-M8-D1-SK	80	M8	1.25	12	3	2	17	13	6.8	8000	160 - 163
FUMS-80-M10-D1-SK	80	M10	1.5	12	3	2	17	16	8.4	14000	193 - 218
FUMS-80-M12-D1-SK	80	M12	1.75	12	3	2	17	18	10.8	20000	214 - 260

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	ねじカット → P.0000	ゆるみ止め → P.0000	レーザ刻印 → P.0000
対応不可	お問い合わせください	対応不可	お問い合わせください

- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
- ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
- ラバーディスクは取りはずし可能です。
- ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ロックナット
FUMS-D1-S	なし
FUMS-D1-SK	あり

● 材質・仕上げ



	FUMS-D1-S	FUMS-D1-SK
ねじ	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ラバーディスク	TPE(黒) 硬度ショアA80(参考)	TPE(黒) 硬度ショアA80(参考)
ロックナット		SUS304相当

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FUMS-40-M8-40-D1-SK

- 1 ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

ねじ長さ

FUMS-D1-S ロックナットなし FUMS-D1-SK ロックナットつき

品番	Lm (mm)						
	40	50	60	63	80	100	125
FUMS-40-M8-D1-S	●	●		●			
FUMS-40-M10-D1-S		●	●		●	●	
FUMS-40-M12-D1-S			●		●	●	●
FUMS-50-M8-D1-S	●	●		●			
FUMS-50-M10-D1-S		●	●		●	●	
FUMS-50-M12-D1-S			●		●	●	●
FUMS-60-M8-D1-S	●	●		●			
FUMS-60-M10-D1-S		●	●		●	●	
FUMS-60-M12-D1-S			●		●	●	●
FUMS-80-M8-D1-S	●	●		●			
FUMS-80-M10-D1-S		●	●		●	●	
FUMS-80-M12-D1-S			●		●	●	●
FUMS-40-M8-D1-SK	●	●		●			
FUMS-40-M10-D1-SK		●	●		●	●	
FUMS-40-M12-D1-SK			●		●	●	●
FUMS-50-M8-D1-SK	●	●		●			
FUMS-50-M10-D1-SK		●	●		●	●	
FUMS-50-M12-D1-SK			●		●	●	●
FUMS-60-M8-D1-SK	●	●		●			
FUMS-60-M10-D1-SK		●	●		●	●	
FUMS-60-M12-D1-SK			●		●	●	●
FUMS-80-M8-D1-SK	●	●		●			
FUMS-80-M10-D1-SK		●	●		●	●	
FUMS-80-M12-D1-SK			●		●	●	●