


# FYAMS-G-U レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき

SUS ステンレス

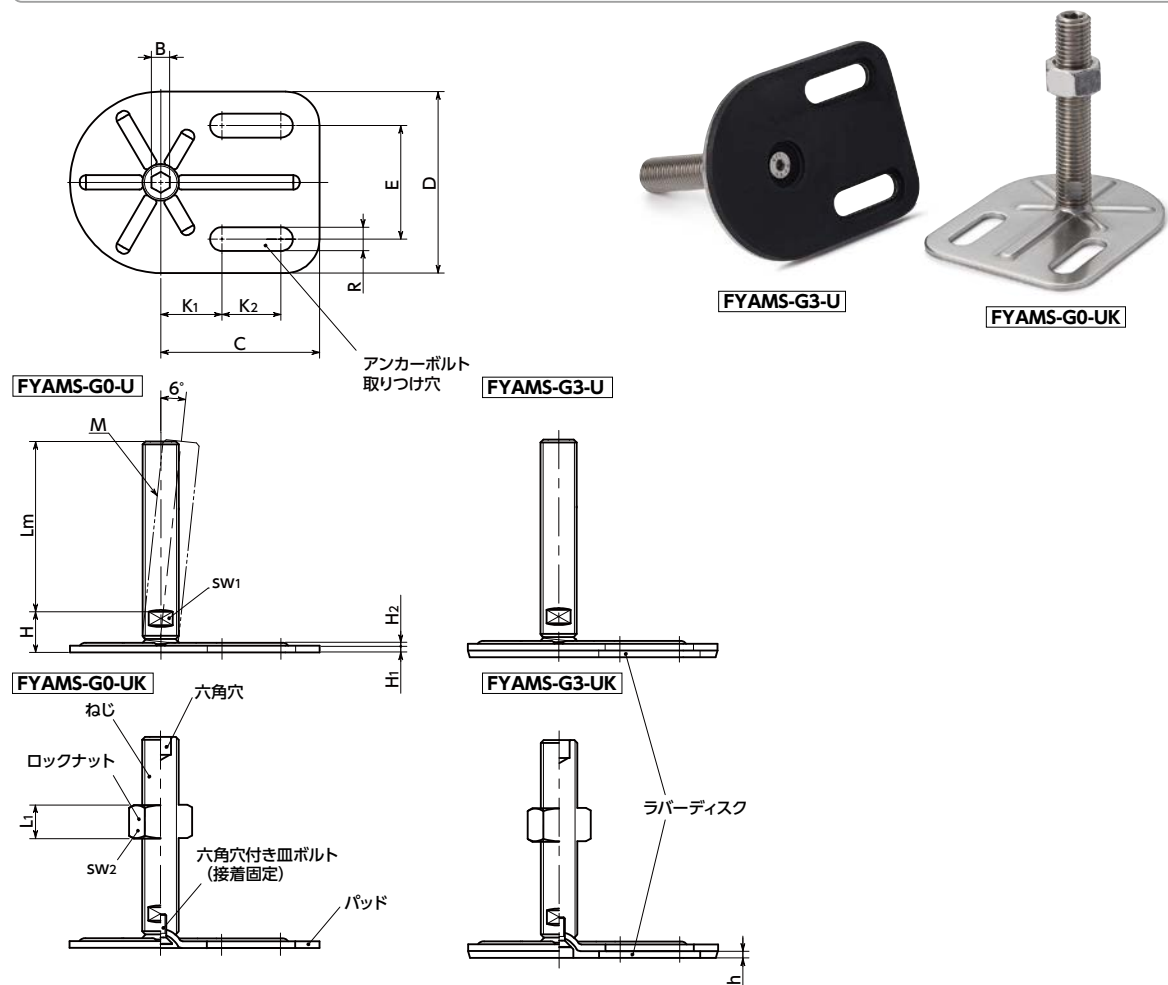

- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
- アンカーボルト用の取り付け穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- アンカーボルト用の取り付け穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
- アンカーボルト用の取り付け穴は2か所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりラバーディスクとロックナットの有無が選択できます。ラバーディスクは機器・装置の滑り止めに効果的です。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取り付け・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。

商品記号	ラバーディスク	ロックナット
FYAMS-G0-U	なし	なし
FYAMS-G0-UK	なし	あり
FYAMS-G3-U	あり	なし
FYAMS-G3-UK	あり	あり

## ● 材質・仕上げ

	FYAMS-G0-U	FYAMS-G0-UK	FYAMS-G3-U	FYAMS-G3-UK
ねじ	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
パッド	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
六角穴付き皿ボルト	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ロックナット	-	SUS304	-	SUS304
ラバーディスク	-	-	NBR(黒)硬度ショアA70±5	NBR(黒)硬度ショアA70±5



## 寸法

FYAMS-G0-U FYAMS-G3-U ロックナットなし FYAMS-G0-UK FYAMS-G3-UK ロックナットつき 単位: mm

品番 1 ラバーディスクなし	質量 (g)	品番 1 ラバーディスクつき	質量 (g)	h	質量 (g)	D	M(並目)													静的許容荷重 (N)*1		
							ねじの呼び	ピッチ	H	H1	H2	SW1	SW2	L1	C	K1	K2	R	E		B	
FYAMS-80-M16-G0-U	276-432	FYAMS-80-M16-G3-U	302-458	3	302-458	80	M16	2	18	3	1.3	12				70	27	26	10.5	50	8	20000
FYAMS-80-M20-G0-U	333-573	FYAMS-80-M20-G3-U	361-601	3	361-601	80	M20	2.5	19	3	1.3	15				70	27	26	10.5	50	10	20000
FYAMS-80-M24-G0-U	485-767	FYAMS-80-M24-G3-U	511-793	3	511-793	80	M24	3	22	3	1.3	19				70	27	26	10.5	50	12	22000
FYAMS-80-M16-G0-UK	305-461	FYAMS-80-M16-G3-UK	331-487	3	331-487	80	M16	2	18	3	1.3	12	24	14.8		70	27	26	10.5	50	8	20000
FYAMS-80-M20-G0-UK	397-637	FYAMS-80-M20-G3-UK	425-665	3	425-665	80	M20	2.5	19	3	1.3	15	30	18		70	27	26	10.5	50	10	20000
FYAMS-80-M24-G0-UK	590-872	FYAMS-80-M24-G3-UK	616-898	3	616-898	80	M24	3	22	3	1.3	19	36	21.5		70	27	26	10.5	50	12	22000

\*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

## ねじ長さ

FYAMS-G0-U ロックナットなし FYAMS-G0-UK ロックナットつき

品番 1 ラバーディスクなし	Lm(mm) 2				
	75	100	125	150	200
FYAMS-80-M16-G0-U	●	●	●	●	●
FYAMS-80-M20-G0-U	●	●	●	●	●
FYAMS-80-M24-G0-U		●	●	●	●
FYAMS-80-M16-G0-UK	●	●	●	●	●
FYAMS-80-M20-G0-UK	●	●	●	●	●
FYAMS-80-M24-G0-UK		●	●	●	●

FYAMS-G3-U ロックナットなし FYAMS-G3-UK ロックナットつき

品番 1 ラバーディスクつき	Lm(mm) 2				
	75	100	125	150	200
FYAMS-80-M16-G3-U	●	●	●	●	●
FYAMS-80-M20-G3-U	●	●	●	●	●
FYAMS-80-M24-G3-U		●	●	●	●
FYAMS-80-M16-G3-UK	●	●	●	●	●
FYAMS-80-M20-G3-UK	●	●	●	●	●
FYAMS-80-M24-G3-UK		●	●	●	●

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## FYAMS-80-M16-75-G0-UK

1 2 1

2 ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	ねじカット → P.0000	ゆるみ止め → P.0000	レーザ刻印 → P.0000
対応不可	対応不可	対応不可	お問い合わせください