


● 材質・仕上げ RoHS

	LWBM
レバー部	亜鉛ダイカスト 静电塗装(各色)
ねじ部	SUM22L 三価クロメート処理
ピン	スチール 三価クロメート処理
コンタクトプレート	ガラス繊維強化ナイロン6

- レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
- ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
- レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
- カラーバリエーションは4色。用途によって選択できます。オレンジ・レッドは誘目性が高く操作箇所の明確化に適しています。つや消し黒・シルバーグレーは機械・装置の外観と調和する落ち着いた色合いです。

末尾記号	レバー部の色
なし	つや消し黒
OR	オレンジ
SG	シルバーグレー
RD	レッド

- 解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット **LWRBS** (別売) をご使用ください。

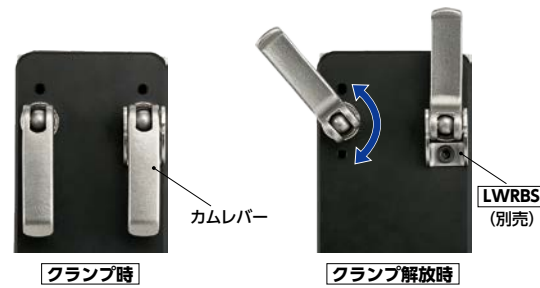

⚠ 使用上の注意
くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締め付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。



寸法

単位: mm


品番	R	M(並目)		T	D	d	H	h(0°)	h(90°)	最大締め付力*1 (kN)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ								
LWBM-44-M4	44	M4	0.7	12	12	14	19.5	13.2	12.7	2.4	24 - 27
LWBM-44-M5	44	M5	0.8	12	12	14	19.5	13.2	12.7	3.9	26 - 29
LWBM-63-M5	63	M5	0.8	16	16	18.5	24.5	16.3	15.55	3.9	55 - 60
LWBM-63-M6	63	M6	1	16	16	18.5	24.5	16.3	15.55	5.5	55 - 64
LWBM-82-M6	82	M6	1	20	20	22.5	30	19.5	18.5	5.5	105 - 113
LWBM-82-M8	82	M8	1.25	20	20	22.5	30	19.5	18.5	10	106 - 121
LWBM-101-M8	101	M8	1.25	25	26	27	40	25.3	23.8	10	200 - 213
LWBM-101-M10	101	M10	1.5	25	26	27	40	25.3	23.8	16	204 - 228

*1: 実際の締め付力は、「レバーを倒す力と締め付力の関係」をご参照ください。

- レバーを倒す力と締め付力の関係
- ⚠ 最大締め付力はねじ径により異なります。寸法表に記載の最大締め付力(kN)を超えないようにしてください。下記値は、参考値であり保証値ではありません。

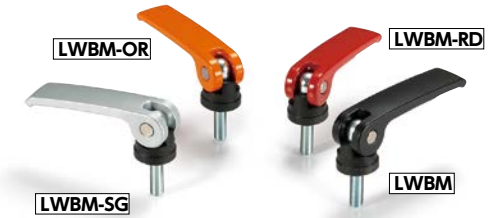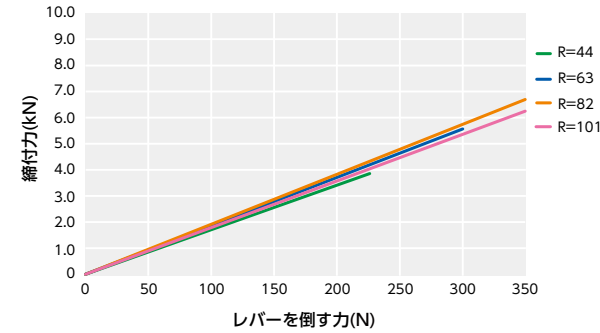

- 使用方法
- ⚠ 故障・破損を避けるため、被締結部材への取り付けおよびナットの調整は、レバーを立てた状態で行ってください。

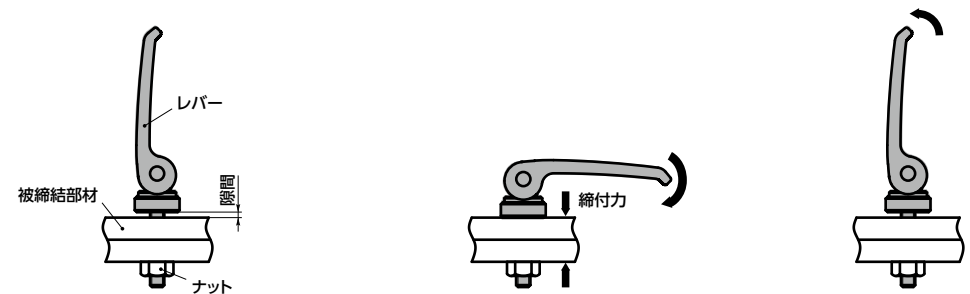

- レバーの向きを決定し、レバーを立てた状態で、コンタクトプレートと被締結部材の隙間をナット*1で調整してください。隙間が狭いと締め付力は大きく、広いと小さくなります。
*1: ナットは付属していません。
- レバーを倒すと、カム之力で被締結部材を締めつけます。
- レバーを起こすと、被締結部材の締めつけが解放されます。

ねじ長さ

品番	Lm (mm)									
	12	16	20	25	30	35	40	50	60	
LWBM-44-M4	●	●	●	●	●					
LWBM-44-M5	●	●	●	●	●	●	●			
LWBM-63-M5		●	●	●	●	●	●	●		
LWBM-63-M6		●	●	●	●	●	●	●	●	
LWBM-82-M6			●	●	●	●	●	●	●	●
LWBM-82-M8			●	●	●	●	●	●	●	●
LWBM-101-M8			●	●	●	●	●	●	●	●
LWBM-101-M10			●	●	●	●	●	●	●	●

● 関連商品

カムレバーの回り止め用ブラケット **LWRBS** があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

LWBM-63-M5-16-OR

① ② ③

② ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	ねじ組み合わせ → P.0000	ねじカット → P.0000	ゆるみ止め → P.0000	レーザー刻印 → P.0000
対応不可	対応不可	お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金