

● 材質・仕上げ



	TSCB
本体	スチール 三価クロメート処理
ボールベアリング	スチール 焼入れ
アウターボールケージ	スチール
インナーボールケージ	亜鉛メッキ
ゴムストップ	エラストマ



単位: mm

品番	L	L1	L2	耐荷重 (N/ペア) 1万回/10万回 ^{*1}	質量 (g) ^{*2}
TSCB-400	400	435	835	1570 / 970	3090
TSCB-450	450	485	935	1600 / 1030	3500
TSCB-500	500	545	1045	1690 / 1150	3900
TSCB-550	550	595	1145	1870 / 1160	4200
TSCB-600	600	650	1250	1890 / 1180	4700
TSCB-700	700	750	1450	1870 / 1370	5400
TSCB-800	800	850	1650	2120 / 1470	6000
TSCB-900	900	950	1850	1920 / 1250	7060
TSCB-1000	1000	1050	2050	1790 / 1080	7800
TSCB-1200	1200	1250	2450	1630 / 950	8700

*1: スライドレールの開閉一往復を1回とします。取り付け穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合耐荷重が減少します。詳しくは技術資料をご確認ください。

*2: 2本1組あたりの質量です。

単位: mm

品番	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6
TSCB-400	288	320	-	-	43	118	193	268	343	-
TSCB-450	288	320	-	-	43	130.5	218	305.5	393	-
TSCB-500	352	384	-	-	43	143	243	343	443	-
TSCB-550	352	384	-	-	43	155.5	268	380.5	493	-
TSCB-600	448	480	-	-	43	168	293	418	543	-
TSCB-700	448	480	-	-	43	193	343	493	643	-
TSCB-800	384	416	672	704	20	271	522.5	774	-	-
TSCB-900	416	448	768	800	20	305	589	874	-	-
TSCB-1000	480	512	864	896	20	258.5	497	735.5	974	-
TSCB-1200	576	608	1056	1088	20	251	482	712	943	1174

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

TSCB-700



- 3段引のスライドレール。
- ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。
- 衝撃緩和用のゴムストップつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインナーライド・中間ライドを簡易的に保持し、不用意なライドの作動を防止します。
- スライド同士が重なっている場合にも工具での取り付けができるように、スライドには取り付け穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。*1
- 本商品は2本1組となります。
- 各スライドは左右どちら側にも取り付けることが可能です。


*1: 形状図では取り付け穴のみ図示していますが、その他の穴が存在する場合があります。

● 用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
各種産業設備・車両設備・家具など

● 取り付け

取り付けには以下のねじをご使用ください。取り付け方法は技術資料をご確認ください。

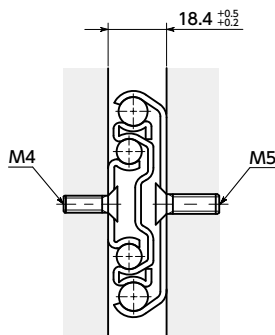

取り付け用推奨ねじ	インナーライド	アウトースライド
十字穴付き皿小ねじ	M4	M5
十字穴付き皿タッピンねじ	M4/M4.5	M5

● 推奨ねじ強度区分: 8.8

⚠ 使用上の注意

- 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.3m/sを超える速度での使用は避けてください。また、クローズ時は0.15m/s以下で操作してください。
- クローズ時に大きな衝撃が加わる場合は、衝撃吸収用のストップパを別途ご用意ください。
- 使用可能温度は-20℃~100℃です。上限・下限温度に達する環境下では、スライドレールが正常に動作するかをご確認ください。
- ご使用前には技術資料の取り付け上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。