

● 材質・仕上げ

TSOC	
ローラ	スチール 焼入れ
シール	NBR (黒)
ねじ部	スチール 三価クロメート処理



● 用途

引き出し・スライドドア・キャビネット  
各種産業設備・車両設備・家具など

- 耐久性・静粛性にすぐれたカムローラです。
- 安定性があり、高速移動に対応しています。
- 末尾記号により、ローラのタイプを選択できます。

末尾記号	タイプ
B	通常ローラ (通し穴)
N	通常ローラ (めねじ)
E	偏心ローラ


- **TSOC-E** は偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。
- ローラガイドレール **TSOA** と組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジ **TSOB** の交換品としても使用可能です。
- クリアランス調整にはカムローラ専用レンチ **TSQ** をご使用ください。

単位: mm

品番	H	W	W1	L	L1	L2 max.	D	D1	D2	d	x	M	Lf	sw	定格荷重 (N)	質量 (g)
TSOC-18-B	18	4	1.6	-	-	-	14	12.4	-	5	-	M4	-	-	410	2.9
TSOC-18-N	18	4	1.6	1.8	1.5	0.5	14	12.4	6	-	-	M4	5	8	410	4
TSOC-18-E	18	4	1.6	1.8	1.5	0.5	14	12.4	6	-	0.4	M4	5	8	410	4
TSOC-28-B	28	7	2.4	-	-	-	22.4	19.2	-	7	-	M5	-	-	1100	13
TSOC-28-N	28	7	2.4	3.8	2.2	0.6	22.4	19.2	10	-	-	M5	8	13	1100	17
TSOC-28-E	28	7	2.4	3.8	2.2	0.6	22.4	19.2	10	-	0.5	M5	8	13	1100	17
TSOC-35-B	35	7.5	3.3	-	-	-	28	25.1	-	8	-	M5	-	-	1760	23
TSOC-35-N	35	7.5	3.3	4.2	2.5	0.7	28	25.1	12	-	-	M5	9	15	1760	32
TSOC-35-E	35	7.5	3.3	4.2	2.5	0.7	28	25.1	12	-	0.7	M5	9	15	1760	32
TSOC-43-B	43	11	5	-	-	-	35	30.8	-	10	-	M6	-	-	2700	50
TSOC-43-N	43	11	5	4.3	2.5	0.7	35	30.8	12	-	-	M6	11	15	2700	63
TSOC-43-E	43	11	5	4.3	2.5	0.7	35	30.8	12	-	0.8	M6	11	15	2700	63

● 使用例

豊富なバリエーションで多様な用途に対応します。

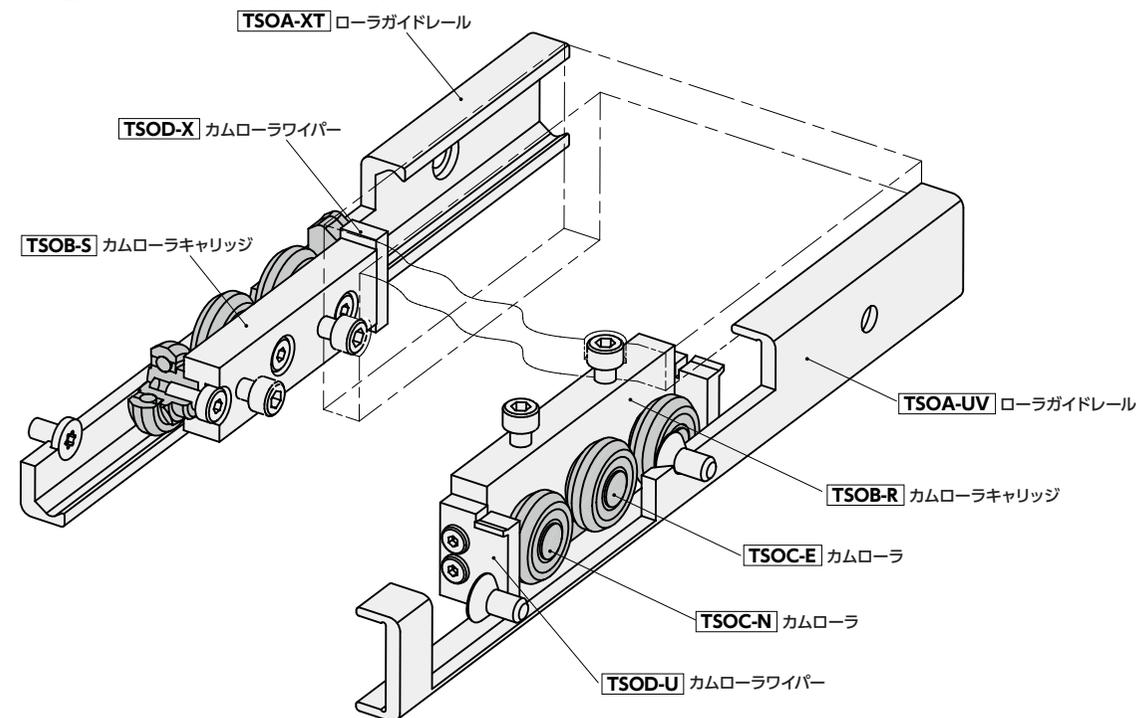

● カムローラ **TSOC**、カムローラワイパー **TSOD** はカムローラキャリッジ **TSOB** の交換用部品です。

⚠ 使用上の注意

- 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度7m/sを超える速度での使用は避けてください。
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

TSOC-18-B

