



GN146 パイプジョイント - フランジ

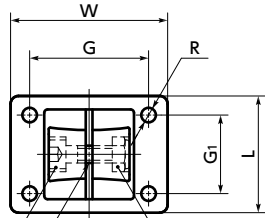

六角穴付きボルト M ゆるみ止めナット

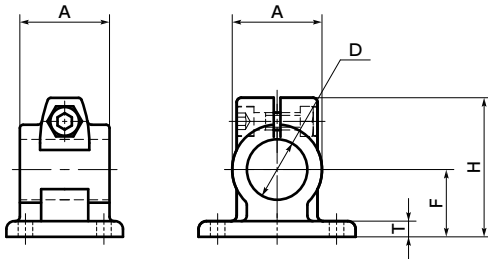

GN146

GN990

- 壁面・床面に丸パイプを固定するパイプジョイントです。
- フランジ部のボルト取り付け穴が4カ所あります。
- 全商品に六角穴付きボルト・ゆるみ止めナットが付属しています。
- 材質・仕上げ



	GN146
本体	AC3A 静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きボルト	SUS304
ゆるみ止めナット	SUS304 ポリアミド

単位: mm

品番	D	H	F	T	A	L	W	G ₁	G	R	M	質量(g)
GN146-B30-40-1-SW	30	62	30	7	40	52	70	35	53	6.5	M8	156

● 関連商品

パイプは **GN990** をご使用ください。

→ P.xxxx



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

GN146-B30-40-1-SW



目盛り刻印 → P.xxxx

対応不可