



GN163 パイプジョイント - ベース

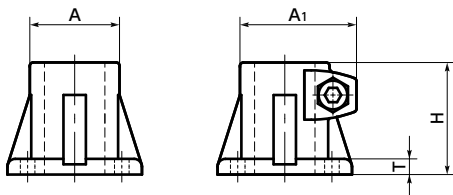

- 壁面・床面に丸パイプを固定するパイプジョイントです。
- 全商品に六角穴付きボルト・ゆるみ止めナットが付属しています。

● 材質・仕上げ

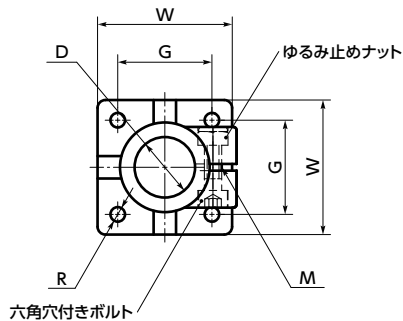

	GN163
本体	AC3A 静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きボルト	SUS304
ゆるみ止めナット	SUS304 ポリアミド

単位: mm

品番	D	H	T	A	A1	W	G	R	M	質量 (g)
GN163-B30-50-1-SW	30	50	7	40	52	60	42	6.5	M8	150

● 関連商品

パイプは **GN990** をご使用ください。

→ P.xxxx



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

GN163-B30-50-1-SW



目盛り刻印 → P.xxxx

対応不可