


# GN990 パイプ - 長さ指定タイプ 仕様変更

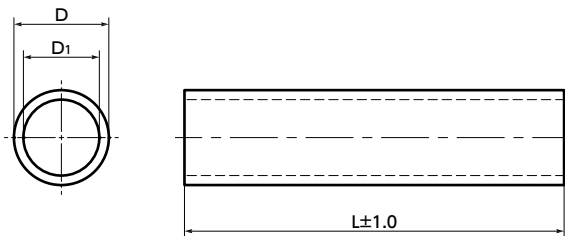

- スライドブロック・パイプジョイント用パイプ。
- 10mm単位でご要望の長さにカットします。1本からご注文できます。

## ● 材質・仕上げ



	GN990
本体	アルミニウム合金 アルマイト処理

## ● 外径Dの許容差

単位: mm

外径D	寸法許容差
φ18	+0.05 -0.15
φ30・φ40	+0.15 -0.25

単位: mm

品番 <small>1</small>	D	D <sub>1</sub>	L <small>2</small>										質量(g)	
			100-200	201-400	401-600	601-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000		
GN990-AL-D18-EL	18	15	●	●	●	●	●							51 - 207
GN990-AL-D30-EL	30	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	92 - 690
GN990-AL-D40-EL	40	34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	180 - 1350

## ● 関連商品

パイプの先端を美しく装飾するとともに、安全面・衛生面の品質を向上させるパイプエンドキャップ **DPC** があります。

→ P.xxxx



ステンレス製や角パイプもご購入いただけます。コンタクトセンターへお問い合わせください。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## GN990-AL-D30-1550-EL

121

2 は外径φ18の場合は100 - 1000mmまでの、φ30・φ40の場合は100 - 2000mmまでの10mm単位で指定してください。