


SNS-M-P 六角穴付きボルト(細目ねじ)



高強度 高比強度

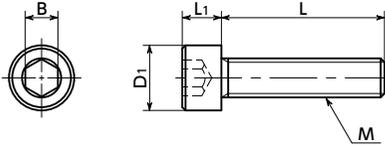

● 材質・仕上げ



	SNS-M-P
本体	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分	12.9

- JIS B 1176, ISO 12474, DIN 912に準拠。
- 強度区分は12.9。高強度です。
- 並目ねじと比べて有効径が大きく、疲労強度が向上します。
- ねじピッチが小さく、並目ねじよりねじ山数が多くなります。
並目ねじでは十分なねじ山を確保できない場合に適しています。
- ねじ山のリード角が並目ねじよりも小さいため、ねじ山面のすべりが少なく、ゆるみ対策の効果があります。

● 用途


ゆるみ対策
薄いプレートなどの固定

単位: mm

品番 1	M(細目)		L 2										D1	L1	B	質量(g)	
	ねじの呼び	ピッチ															
SNS-M6-P0.75	M6	0.75	10	12	15	20	25							10	6	5	4.8 - 7.3
SNS-M8-P1	M8	1		12	15	20	25	30						13	8	6	11 - 17
SNS-M10-P1.25	M10	1.25			15	20	25	30	35	40				16	10	8	21 - 33
SNS-M12-P1.25	M12	1.25				20	25	30	35	40	45	50		18	12	10	34 - 56
SNS-M16-P1.5	M16	1.5					25	30	35	40	45	50	60	24	16	14	78 - 124

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

 SNS-M8-P1 - 20



1 バラ売り 1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ねじカット 対応可・別料金	ゆるみ止め 対応可・別料金	脱着防止加工 お問い合わせください
---------------------------------	-----------------------	------------------	------------------	----------------------