


SNSS-M-P 六角穴付きボルト(細目ねじ)

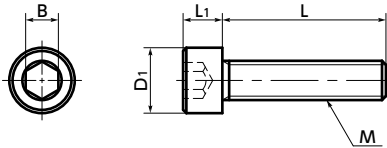

SUS ステンレス



- JIS B 1176, ISO 12474, DIN 912に準拠。
- 細目ねじの六角穴付きボルト。
- 並目ねじと比べて有効径が大きく、疲労強度が向上します。
- ねじピッチが小さく、並目ねじよりねじ山数が多くなります。並目ねじでは十分なねじ山を確保できない場合に適しています。
- ねじ山のリード角が並目ねじよりも小さいため、ねじ山面のすべりが少なく、ゆるみ対策の効果があります。

● 用途

ゆるみ対策
薄いプレート等の固定

● 材質・仕上げ



	SNSS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50 (M4 - M6) A2-70 (M8 - M12)

単位: mm

品番 1	M(細目)		L 2													D1	L1	B	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50						
SNSS-M4-P0.5	M4	0.5	8	10	12	15	20	25	30						7	4	3	1.7 - 3.2	
SNSS-M5-P0.5	M5	0.5	10	12	15	20	25	30							8.5	5	4	2.7 - 5.6	
SNSS-M6-P0.75	M6	0.75	8	10	12	15	20	25	30						10	6	5	4.3 - 8.3	
SNSS-M8-P1	M8	1			12	15	20	25	30	35	40	45	50		13	8	6	11 - 25	
SNSS-M10-P1	M10	1				15	20	25	30	35	40	45	50		16	10	8	21 - 39	
SNSS-M12-P1	M12	1					20	25	30	35	40	45	50		18	12	10	32 - 55	

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNSS-M5-P0.5 - 20

1

2

バラ売り 1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包 対応可・別料金	ねじカット 対応可・別料金	ゆるみ止め 対応可・別料金	脱落防止加工 対応可・別料金
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------