

- シンプルなボタンタイプのロックピン。
- コンパクトな設計が可能です。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
- チェーン取り付けリングが同梱されています。
- 品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし——標準タイプ
末尾記号 **H**——重荷重タイプ

● 材質・仕上げ



	PABLS	PABLS-H
ピン・ノブ	SUS303相当	SUS630相当
操作ボタン	SUS303相当	SUS630相当
ボール	SUS420J2相当	SUS420J2相当
内蔵スプリング	SUS631相当	SUS631相当
チェーン取り付けリング	SUS301	SUS301

● **PABLS-H** は **PABLS** と区別するため、ピン先端に溝加工を施しています。


寸法

PABLS 標準タイプ **PABLS-H** 重荷重タイプ

単位：mm

品番	d	d ₁	L ₁	D	H	二面せん断荷重*1 (kN)	質量 (g)
PABLS-5	5	5.5	6	10	22	14	10 - 21
PABLS-6	6	7	7	10	22	21	12 - 23
PABLS-8	8	9.5	8.2	14	27	38	28 - 54
PABLS-10	10	12	9.6	14	27	60	36 - 99
PABLS-12	12	14.5	10.6	20	32	87	95 - 162
PABLS-16	16	19	14	20	32	155	120 - 288
PABLS-20	20	25	20.5	28	39	244	312 - 532
PABLS-25	25	30.8	22	28	39	386	400 - 790
PABLS-5-H	5	5.5	6	10	22	24	10 - 21
PABLS-6-H	6	7	7	10	22	35	12 - 23
PABLS-8-H	8	9.5	8.2	14	27	63	28 - 54
PABLS-10-H	10	12	9.6	14	27	100	36 - 99
PABLS-12-H	12	14.5	10.6	20	32	144	95 - 162
PABLS-16-H	16	19	14	20	32	257	120 - 288
PABLS-20-H	20	25	20.5	28	39	403	312 - 532
PABLS-25-H	25	30.8	22	28	39	631	400 - 790

*1：表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

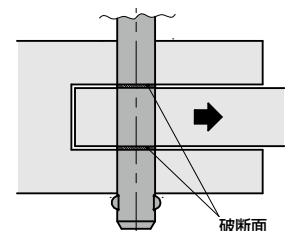

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx
対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可



ピン長さ

PABLS 標準タイプ **PABLS-H** 重荷重タイプ

品番	L (mm)																			
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
PABLS-5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PABLS-6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PABLS-8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PABLS-10		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PABLS-12			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PABLS-16					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PABLS-20						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PABLS-25									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PABLS-5-H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PABLS-6-H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PABLS-8-H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PABLS-10-H		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PABLS-12-H			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PABLS-16-H					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PABLS-20-H						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PABLS-25-H									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● 適用ロックピン用チェーン


ロックピン品番		適用ロックピン用チェーン品番			
		PBC	PBCS	PRC	PSRC
PABLS-5	PABLS-5-H	PBC-**-14	PBCS-**-14	PRC-**-14	PSRC-**-14
PABLS-6	PABLS-6-H	PBC-**-18	PBCS-**-18	PRC-**-18	PSRC-**-18
PABLS-8	PABLS-8-H				
PABLS-10	PABLS-10-H				
PABLS-12	PABLS-12-H	PBC-**-14	PBCS-**-14	PRC-**-14	PSRC-**-14
PABLS-16	PABLS-16-H	PBC-**-18	PBCS-**-18	PRC-**-18	PSRC-**-18
PABLS-20	PABLS-20-H	PBC-**-24	PBCS-**-24	PRC-**-24	PSRC-**-24
PABLS-25	PABLS-25-H	PBC-**-30	PBCS-**-30	PRC-**-30	PSRC-**-24

● ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。

● 関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。

- PBC
- PBCS
- PRC
- PSRC

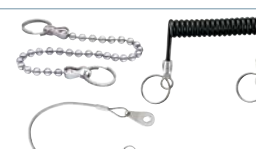

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PABLS-10-40-H

