

● 材質・仕上げ



	PABLT
ノブ	チタン
操作ボタン	チタン
ピン	チタン
ボール	セラミック
内蔵スプリング	ハステロイ*1C4相当

\*1: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。



- シンプルなボタンタイプのロックピン。
- コンパクトな設計が可能です。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- チタン・セラミック・ハステロイ\*1相当製の部品で構成しており、耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
- チタン製の部品はスティールやステンレス製部品と比較して約40%軽量です。
- 使用可能温度：400℃


\*1: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。

寸法

単位：mm

品番 <span style="color: red;">1</span>	d	d1	L1	D	H	二面せん断荷重*1 (kN)	質量 (g)
PABLT-6	6	7	7	10	22	23	7 - 11
PABLT-8	8	9.5	8.2	14	27	43	18 - 25
PABLT-10	10	12	9.6	14	27	69	22 - 35

\*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。  
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

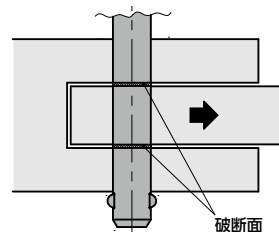

ピン長さ

品番	L (mm) <span style="color: red;">2</span>					
	10	20	30	40	50	60
PABLT-6	●	●	●	●	●	
PABLT-8		●	●	●	●	
PABLT-10		●	●	●	●	●

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**PABLT-10-40**



2 ピン長さは表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応不可
-----------------------	---------------	---------------