

- 専用キーで操作可能なロックピン。
 - 専用キーをノブ上部から挿入し、180°回転させることでボールを出し入れできます。
 - キーを外しておけば不用意なロックピンの操作を防止できます。
- ⚠ 使用上の注意**
キーは全商品共通のため、防犯には使用できません。

● 材質・仕上げ




	PDKLS
ノブ	ナイロン6 (つや消し黒)
ピン	SUS303相当
ボール	SUS303相当
ロック機構	亜鉛ダイカスト/ステンレス
専用キー	スチール ニッケルメッキ

寸法

単位: mm

品番	d	d1	d2	d3	L1	D	H	B	二面せん断荷重*1 (kN)	質量 (g)
PDKLS-8-SC	8	9.5	18	3	4.5	43.5	35	23	30	47 - 59
PDKLS-10-SC	10	12.6	18	3	4.5	43.5	35	23	46	53 - 77
PDKLS-12-SC	12	14.6	18	4	6	43.5	35	23	74	69 - 109
PDKLS-16-SC	16	19.7	28	5	7.5	65	40.5	35.5	136	141 - 217
PDKLS-20-SC	20	23.7	28	5	7.5	65	40.5	35.5	227	247 - 391

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

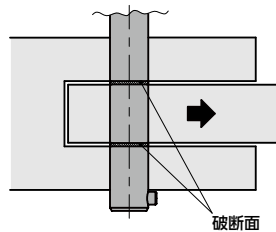

ピン長さ

品番	L (mm)										
	20	25	30	35	40	50	60	70	80	100	120
PDKLS-8-SC	●	●	●	●	●	●					
PDKLS-10-SC	●	●	●	●	●	●	●				
PDKLS-12-SC			●	●	●	●	●	●	●		
PDKLS-16-SC			●	●	●	●	●	●	●	●	
PDKLS-20-SC							●	●	●	●	●


● 適用ロックピン用チェーン

ロックピン品番	適用ロックピン用チェーン品番			
	PBC	PBCS	PRC	PSRC
PDKLS-8-SC				
PDKLS-10-SC	PBC-**-18	PBCS-**-18	PRC-**-18	PSRC-**-18
PDKLS-12-SC				
PDKLS-16-SC	PBC-**-24	PBCS-**-24	PRC-**-24	PSRC-**-24
PDKLS-20-SC				

● ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。


● 関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBC PBCS
PRC
PSRC

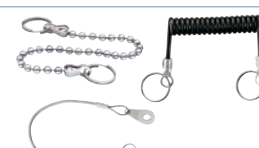

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

 PDKLS-10-30-SC



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx 対応不可	ゆるみ止め → P.xxxx 対応不可	レーザー刻印 → P.xxxx 対応可・別料金
--------------------------------	------------------------	----------------------------