

- 抜き差しのみで使用できるロックピン。
- コンパクトな設計が可能です。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
- 相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。

● 材質・仕上げ




PFBLS	
ピン	SUS303相当
ワッシャ	SUS316L相当
ボール	SUS420J2相当
内蔵スプリング	SUS631相当

寸法

単位: mm

品番	d	d1	L1	D1	d3	s	H	B	二面せん断荷重*1 (kN)	質量 (g)
PFBLS-8	8	8.7	6.3	13.5	2.5	3	7	12	40	12 - 25
PFBLS-10	10	12	8.7	15	2.5	3	7	15	62	22 - 41
PFBLS-12	12	14.5	9.5	18.5	3	4	9	17	90	34 - 61

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

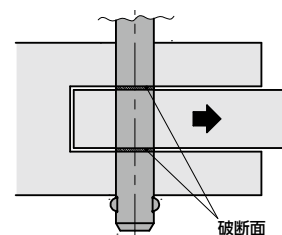

ピン長さ

品番	L (mm)					
	15	20	25	30	40	50
PFBLS-8	●	●	●	●		●
PFBLS-10	●	●	●	●		●
PFBLS-12		●		●	●	●

● 適用ロックピン用チェーン


ロックピン品番	適用ロックピン用チェーン品番			
	PBC	PBCS	PRC	PSRC
PFBLS-8				
PFBLS-10	PBC-**-14	PBCS-**-14	PRC-**-14	PSRC-**-14
PFBLS-12	PBC-**-14 PBC-**-18	PBCS-**-14 PBCS-**-18	PRC-**-14 PRC-**-18	PSRC-**-14 PSRC-**-18

● ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。

● 関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。

- PBC
- PBCS
- PRC
- PSRC

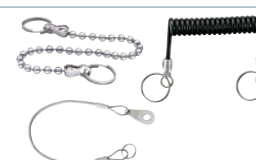

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PFBLS-10-50



2) ピン長さは表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応不可	対応不可	対応不可