

- 抜き差しのみで利用できるロックピン。
- スピーディにワークの位置決め・固定ができます。

● 材質・仕上げ



	PRBLS
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
ピン	SUS303相当
ボール	SUS420J2相当
スプリング	SUS631相当

## 寸法


単位: mm

品番	d	d1	d2	L1	D	H	許容保持荷重*1*2 (N)	二面せん断荷重*1*3 (kN)	質量 (g)
PRBLS-6	6	6.5	17.5	5	26	22	8	22	13 - 21
PRBLS-8	8	8.7	17.5	6.3	26	22	15	40	17 - 31
PRBLS-10	10	12	23	8.7	34	28.5	30	62	34 - 55
PRBLS-12	12	14.5	23	9.5	34	28.5	32	90	47 - 71

\*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

\*2: 許容保持荷重は、ロックピンの抜き差しに必要な荷重です。

\*3: 二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

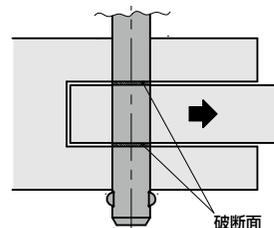

## ピン長さ

品番	L (mm)						
	10	15	20	25	30	40	50
PRBLS-6	●	●	●	●	●		●
PRBLS-8		●	●	●	●		●
PRBLS-10		●	●	●	●		●
PRBLS-12			●		●	●	●

### ● 適用ロックピン用チェーン

ロックピン品番	適用ロックピン用チェーン品番			
	PBC	PBCS	PRC	PSRC
PRBLS-6				
PRBLS-8				
PRBLS-10	PBC-**-14	PBCS-**-14	PRC-**-14	PSRC-**-14
PRBLS-12				

● ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。

### ● 関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーンがあります。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## PRBLS-10 - 30

1

2

2 ピン長さLは、表に●の記載があるサイズから選択してください。