

- 抜き差しのみで使用できるロックピン。
- ノブ座面に内蔵の磁石で相手材と吸着して固定。
- ピンは突起がないストレート形状で軽い力で挿入できます。

⚠ 使用上の注意
 プラスティック・木材・アルミなどの非磁性材料に対しては使用できません。相手材が磁性材料であることを確認してください。

● 材質・仕上げ RoHS

	PRMLS
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
ピン	SUS303相当
磁石	ネオジム


寸法

単位: mm

品番	d	d1	L1	D	H	許容保持荷重*1 (N)	二面せん断荷重*2 (kN)	質量 (g)
PRMLS-6	6	17.5	1.3	26	22	65	22	18 - 26
PRMLS-8	8	17.5	1.3	26	22	45	40	23 - 35
PRMLS-10	10	23	2.2	34	28.5	95	62	43 - 70
PRMLS-12	12	23	2.2	34	28.5	75	90	52 - 106

*1: 許容保持荷重は、磁石の吸着力による荷重です。値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

*2: 二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。

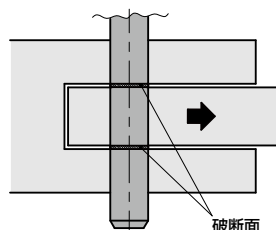

ピン長さ

品番	L (mm)															
	12	17	22	27	32	42	52	62	18	23	28	33	43	53	63	83
PRMLS-6	●	●	●	●	●	●	●									
PRMLS-8		●	●	●	●	●	●	●								
PRMLS-10									●	●	●	●	●	●	●	
PRMLS-12										●		●	●	●	●	●

● 適用ロックピン用チェーン


ロックピン品番	適用ロックピン用チェーン品番			
	PBC	PBCS	PRC	PSRC
PRMLS-6				
PRMLS-8				
PRMLS-10	PBC-**-14	PBCS-**-14	PRC-**-14	PSRC-**-14
PRMLS-12				

● ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。

● 関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。

- PBC
- PBCS
- PRC
- PSRC

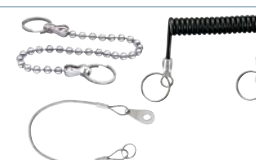

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PRMLS-10-33

1 2

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx 対応不可	ゆるみ止め → P.xxxx 対応不可	レーザー刻印 → P.xxxx 対応可・別料金
--------------------------------	------------------------	----------------------------