

● 材質・仕上げ



	PWBLT
ノブ	ナイロン6(黒)
操作ボタン	チタン
ピン	チタン
ボール	セラミック
内蔵スプリング	ハステロイ*1C4相当

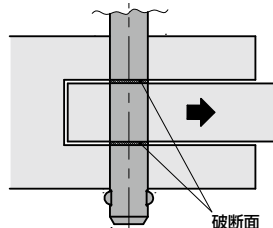
*1: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。

- T字ノブつきロックピン。
- ノブに厚みがないので、並べて使用する場合にスペースが確保できます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- ピンと操作ボタンはチタン製。スティールやステンレス製部品と比較して約40%軽量です。

寸法

単位: mm

品番	d	d1	d2	L1	D	H	B	二面せん断荷重*1 (kN)	質量(g)
PWBLT-6	6	7	13.5	7	40	25	15.5	23	10 - 14
PWBLT-8	8	9.5	18	8.2	48	31	20.5	43	24 - 31
PWBLT-10	10	12	18	9.6	48	31	20.5	69	28 - 41

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

ピン長さ

品番	L (mm)					
	10	20	30	40	50	60
PWBLT-6	●	●	●	●	●	
PWBLT-8		●	●	●	●	
PWBLT-10		●	●	●	●	●

● 適用ロックピン用チェーン

ロックピン品番	適用ロックピン用チェーン品番			
	PBC	PBCS	PRC	PSRC
PWBLT-6	PBC-*14	PBCS-*14	PRC-*14	PSRC-*14
PWBLT-8	PBC-*18	PBCS-*18	PRC-*18	PSRC-*18
PWBLT-10	PBC-*24	PBCS-*24	PRC-*24	PSRC-*24
	PBC-*30	PBCS-*30	PRC-*30	

● ロックピン用チェーンの詳細は各商品ページを参照してください。

● 関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。

PBC PBCS
PRC
PSRC



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PWBLT-10-40

1 2

2: ピン長さは表に●の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------	---------------	------------------