





**PRC-A**

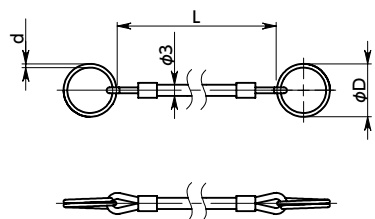

**PRC-B**

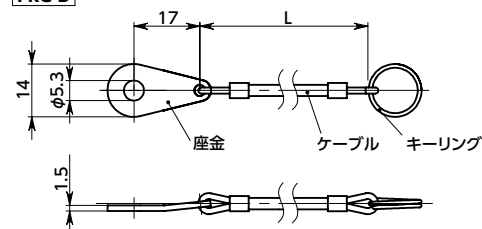

 **PRC-C**

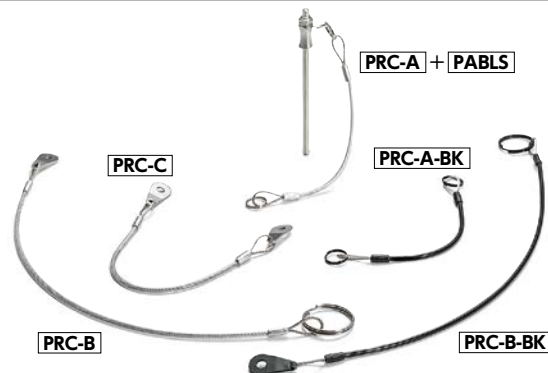

- ロックピンの紛失防止用チェーン。
- 取り付け方法は、キーリングと座金の2種類から選択できます。
- 商品記号により、キーリングと座金の組み合わせが選択できます。
  - PRC-A** — 両側キーリング
  - PRC-B** — 片側キーリング・片側座金
  - PRC-C** — 両側座金
- カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	色
なし	シルバー
BK	黒

● 材質・仕上げ

	PRC-A	PRC-B	PRC-C	PRC-A-BK	PRC-B-BK	PRC-C-BK
ケーブル	SUS304相当 ポリ塩化ビニル	SUS304相当 ポリ塩化ビニル	SUS304相当 ポリ塩化ビニル	SUS304相当 ポリ塩化ビニル(黒)	SUS304相当 ポリ塩化ビニル(黒)	SUS304相当 ポリ塩化ビニル(黒)
キーリング	SUS301相当	SUS301相当	-	SUS301相当 黒クロメート処理	SUS301相当 黒クロメート処理	-
座金	-	SUS304相当	SUS304相当	-	SUS304相当 黒クロメート処理	SUS304相当 黒クロメート処理



寸法

品番	D	d	静的荷重*1 (N) キーリングつき/キーリングなし	質量 (g)
<b>PRC-A-14</b>	14	1	50 / 1800	6 - 11
<b>PRC-A-18</b>	18	1.3	90 / 1800	7 - 12
<b>PRC-A-24</b>	24	1.5	100 / 1800	9 - 14
<b>PRC-A-30</b>	30	1.8	120 / 1800	12 - 17
<b>PRC-B-14</b>	14	1	50 / 1800	8 - 13
<b>PRC-B-18</b>	18	1.3	90 / 1800	8 - 13
<b>PRC-B-24</b>	24	1.5	100 / 1800	9 - 14
<b>PRC-B-30</b>	30	1.8	120 / 1800	11 - 16
<b>PRC-C</b>	-	-	-/1800	10 - 15
<b>PRC-A-14-BK</b>	14	1	50 / 1800	6 - 11
<b>PRC-A-18-BK</b>	18	1.3	90 / 1800	7 - 12
<b>PRC-A-24-BK</b>	24	1.5	100 / 1800	9 - 14
<b>PRC-A-30-BK</b>	30	1.8	120 / 1800	12 - 17
<b>PRC-B-14-BK</b>	14	1	50 / 1800	8 - 13
<b>PRC-B-18-BK</b>	18	1.3	90 / 1800	8 - 13
<b>PRC-B-24-BK</b>	24	1.5	100 / 1800	9 - 14
<b>PRC-B-30-BK</b>	30	1.8	120 / 1800	11 - 16
<b>PRC-C-BK</b>	-	-	-/1800	10 - 15

\*1: 表中の静的荷重は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮してご使用ください。

ピン長さ

品番	色	L (mm)			
		150	200	320	500
<b>PRC-A-14</b>	シルバー	●	●	●	●
<b>PRC-A-18</b>	シルバー	●	●	●	●
<b>PRC-A-24</b>	シルバー	●	●	●	●
<b>PRC-A-30</b>	シルバー	●	●	●	●
<b>PRC-B-14</b>	シルバー	●	●	●	●
<b>PRC-B-18</b>	シルバー	●	●	●	●
<b>PRC-B-24</b>	シルバー	●	●	●	●
<b>PRC-B-30</b>	シルバー	●	●	●	●
<b>PRC-C</b>	シルバー	●	●	●	●
<b>PRC-A-14-BK</b>	黒	●	●	●	●
<b>PRC-A-18-BK</b>	黒	●	●	●	●
<b>PRC-A-24-BK</b>	黒	●	●	●	●
<b>PRC-A-30-BK</b>	黒	●	●	●	●
<b>PRC-B-14-BK</b>	黒	●	●	●	●
<b>PRC-B-18-BK</b>	黒	●	●	●	●
<b>PRC-B-24-BK</b>	黒	●	●	●	●
<b>PRC-B-30-BK</b>	黒	●	●	●	●
<b>PRC-C-BK</b>	黒	●	●	●	●

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**PRC-150-A-18-BK**



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx 対応不可	ゆるみ止め → P.xxxx 対応不可	レーザー刻印 → P.xxxx 対応不可
--------------------------------	------------------------	-------------------------