


SEQ-TZB-ALK 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

省スペース ねじ止め

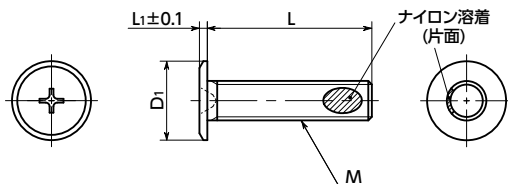

● 材質・仕上げ



	SEQ-TZB-ALK
本体	SWCH 三価クロメート処理(シルバー)
ナイロン溶着	ナイロン11

- 十字穴付き超極低頭ボルト。
- ナイロン溶着つき。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- 十字穴にはQuaStix*1を採用。QuaStix対応の専用ビット **SKQB** を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。*2
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。

*1: QuaStixはオーエスジー株式会社の登録商標です。

*2: 通常の十字ビットでも取り付け・取りはずし可能です。

● 用途

機器・装置の省スペース化
ねじの戻り止め・脱落防止

単位: mm

品番	M(並目)		L					D1	L1	適用ビット	最大締めつけトルク(N・m)*1	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	16						
SEQ-M3-TZB-ALK	M3	0.5	6	8	10	12		7	0.8	SKQB-1	0.6	0.39 - 0.64	10
SEQ-M4-TZB-ALK	M4	0.7		8	10	12	16	8	0.9	SKQB-2	1.2	0.8 - 1.4	10

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

取りつけ・取りはずしには専用ビット

SKQB をご使用ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SEQ-M3 - 8 - TZB-ALK

1 2 1

1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカッター	ねじ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可