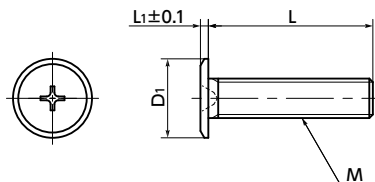


SEQS 十字穴付き超極低頭ボルト(ステンレス)
 スペース **SUS** ステンレス


● 材質・仕上げ



	SEQS
本体	SUSXM7 (SUS304相当)

- 頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- 十字穴には QuaStix*¹を採用。QuaStix対応の専用ビット **SKQB** を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。*²

*¹ : QuaStixはオーエスジー株式会社の登録商標です。*² : 通常の十字ビットでも取り付け・取りはずし可能です。

● 用途

機器・装置の省スペース化

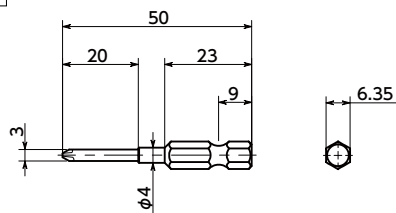
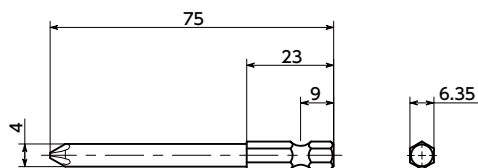
品番 1	M(並目)		L 2				D1	L1	適用ビット	最大締めつけトルク* ¹ (N・m)	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ										
SEQS-M3	M3	0.5	6	8	10		7	0.8	SKQB-1	0.6	0.45 - 0.6	50
SEQS-M4	M4	0.7		8	10	12	8	0.9	SKQB-2	1.2	0.9 - 1.15	50

*¹ : 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● **SKQB** QuaStix専用ビット(差込形状U6.3対応)

品番 3	質量 (g)
SKQB-1	7.4
SKQB-2	17

SKQB-1**SKQB-2**

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SEQS-M3 - 8 十字穴付き超極低頭ボルト**1****2****SKQB-1** 専用ビット**3**

1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可