


SETS-ALK(INCH)

ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき)



スペース ゆるみ止め

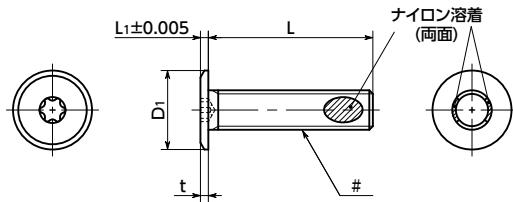

● 材質・仕上げ

SETS-ALK(INCH)	
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
ナイロン溶着	ナイロン11



- インチねじタイプのヘクサロビュラ穴^{*1}付き超極低頭ボルト。
- ナイロン溶着つき。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ヘクサロビュラ穴は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120°Cです。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015: 2008 (ISO 10664: 2005)「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。

● 用途

機器・装置の省スペース化

ねじ頭部の破損防止

確実な締めつけ

インチねじ仕様の機器・装置

ねじの戻り止め・脱落防止

単位: inch

品番 ①	#ねじの呼び	L ②					D1	L1	t	ヘクサロビュラ穴の番号 No.	最大締めつけトルク ^{*1} (N·m)	質量(g)	1袋入り数	
SETS-#4-40-ALK	No.4-40UNC	1 / 4	5 / 16	3 / 8			0.236	0.024	0.019	5	0.5	0.3 - 0.42	10	
SETS-#6-32-ALK	No.6-32UNC	1 / 4		3 / 8	1 / 2		3 / 4	0.295	0.034	0.029	6	0.95	0.48 - 1.2	10
SETS-#8-32-ALK	No.8-32UNC	1 / 4		3 / 8	1 / 2		3 / 4	0.315	0.036	0.035	8	2.3	0.78 - 1.9	10
SETS-#10-24-ALK	No.10-24UNC				1 / 2	5 / 8	3 / 4	0.335	0.038	0.035	8	2.4	1.6 - 2.3	10
SETS-#10-32-ALK	No.10-32UNF				1 / 2	5 / 8	3 / 4	0.335	0.038	0.035	8	2.4	1.7 - 2.4	10

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SETS-#6-32-1/4-ALK①②③

1 バラ売り

クリーン洗浄・クリーン梱包

ねじカット

ゆるみ止め

脱落防止加工

対応可・別料金

対応可・別料金

対応不可

対応不可

対応不可