


SET-NI-ALK/SETS-ALK

ヘキサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

SUS ステンレス  スペース  ゆるみ止め



SET-NI-ALK

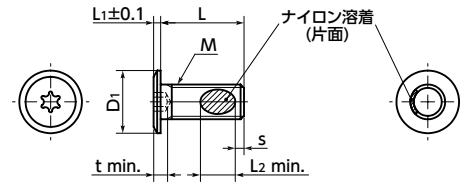


SET-NI-ALK



SETS-ALK

SETS-ALK

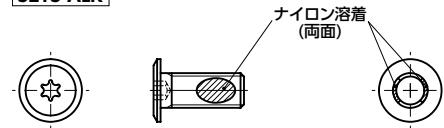

● 用途

機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止

● 材質・仕上げ

	SET-NI-ALK	SETS-ALK
本体	SWCH ニッケルメッキ	SUSXM7 (SUS304相当)
ナイロン溶着	ナイロン11	ナイロン11



- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
- 頭部厚さが極薄のヘキサロビュラ穴*1付きボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ヘキサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。
- 取り付け・取りはずしには専用レンチ **SKX** もしくは、専用ビット **SKXB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取り付け・取りはずしには、狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ **SKX-N** をご使用ください。

*1: ヘキサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008 (ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。

SET-NI-ALK スチール製

品番 1	M(並目)		L 2							D1	L1	ヘキサロビュラ穴の番号 No.	t	s	L2	最大締めつけトルク(N・m)	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	16	20	25									
SET-M3-NI-ALK	M3	0.5	6	8	10				7	0.8	6	0.75	1	2.5	0.7	0.43 - 0.6	20	
SET-M4-NI-ALK	M4	0.7	6	8	10	12	16	8	0.9	8	0.9	1.4	3.3	2	0.7 - 1.6	20		
SET-M5-NI-ALK	M5	0.8		8	10	12	16	9	1	10	1	1.6	4.2	4	1.2 - 2.2	20		

単位: mm

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

SETS-ALK ステンレス製

品番 1	M(並目)		L 2							D1	L1	ヘキサロビュラ穴の番号 No.	t	s	L2	最大締めつけトルク(N・m)	質量(g)	1袋入り数					
	ねじの呼び	ピッチ	4	5	6	8	10	12	16										20	25	30	35	40
SETS-M2-ALK	M2	0.4	4	5	6	8	10	12							4 _{-0.4}	0.5	4	0.4	0.8	1.6	0.12	0.23 - 0.41	20
SETS-M2.6-ALK	M2.6	0.45	4	5	6	8	10	12							6 _{-0.5}	0.6	5	0.5	0.9	2.1	0.24	0.22 - 0.46	20
SETS-M3-ALK	M3	0.5			6	8	10	12	16						7 _{-0.5}	0.8	6	0.75	1	2.5	0.43	0.45 - 0.9	20
SETS-M4-ALK	M4	0.7			6	8	10	12	16	20	25				8 _{-0.5}	0.9	8	0.9	1.4	3.3	1	0.72 - 2.4	20
SETS-M5-ALK	M5	0.8				8	10	12	16	20	25	30			9 _{-0.5}	1	10	1	1.6	4.2	2	1.3 - 4.4	20
SETS-M6-ALK	M6	1				8	10	12	16	20	25	30	35	40	12 _{-0.6}	1.2	20	1.2	2	5	3.5	2 - 8.7	20

単位: mm

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

SKX ヘキサロビュラレンチ



SKX-N 狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ



SKXB ヘキサロビュラショートビット








SRD マグネットドライバ



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SET-M3-8-NI-ALK

1 **2** **1**

 バラ売り → P.0000	 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	 ねじカット → P.0000	 ゆるみ止め → P.0000	 脱落防止加工 → P.0000
対応可・別料金	ステンレス製のみ対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可