


SFB/SFBS フランジ付きボタンボルト

SUS ステンレス  スペース

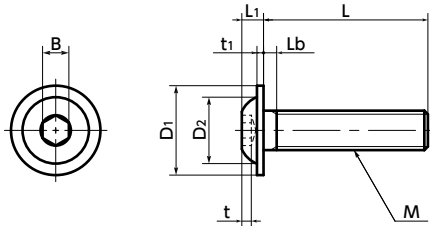

- 座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- **SFB-EL** (無電解ニッケルメッキ) は、**SFB** (四三酸化鉄皮膜) に比べて耐蝕性にすぐれています。

● 用途

機器・装置の省スペース化


 
● 材質・仕上げ



	SFB	SFBS	SFB-EL
本体	SCM435 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUSXM7 (SUS304相当)	SCM435 無電解ニッケルメッキ
強度区分	10.9	A2-50	10.9

SFB スチール製・四三酸化鉄被膜


 
単位: mm

品番 	M(並目)		L 	D1	D2	L1	t1	B	t	Lb	最大締めつけトルク (N・m)	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ											
SFB-M3	M3	0.5	6 8 10 12	7	5.2	1.65	0.6	2	1.05	1	1	0.52 - 0.78	50
SFB-M4	M4	0.7	6 8 10 12 16 20	9.2	6.8	2.2	0.7	2.5	1.3	1.4	2	1 - 2	50
SFB-M5	M5	0.8	8 10 12 16 20 25	11.4	8.5	2.75	0.9	3	1.6	1.6	4	2 - 4	20
SFB-M6	M6	1	8 10 12 16 20 25	13.6	10.1	3.3	1	4	2.1	2	8	3 - 5.9	20
SFB-M8	M8	1.25	10 12 16 20 25	17	12.6	4.4	1.4	5	2.6	2.5	12	6.8 - 11	20

● 1袋入り数未満ご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

SFBS ステンレス製


 
単位: mm

品番 	M(並目)		L 	D1	D2	L1	t1	B	t	Lb	最大締めつけトルク (N・m)	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ											
SFBS-M3	M3	0.5	6 8 10 12	7	5.2	1.65	0.6	2	1.05	1	0.25	0.52-0.78	20
SFBS-M4	M4	0.7	6 8 10 12 16 20	9.2	6.8	2.2	0.7	2.5	1.3	1.4	0.5	1 - 2	20
SFBS-M5	M5	0.8	8 10 12 16 20 25	11.4	8.5	2.75	0.9	3	1.6	1.6	1	2 - 4	20
SFBS-M6	M6	1	8 10 12 16 20	13.6	10.1	3.3	1	4	2.1	2	2	3 - 5.2	20

● 1袋入り数未満ご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

SFB-EL スチール製・無電解ニッケルメッキ

単位: mm






品番 	M(並目)		L 	D1	D2	L1	t1	B	t	Lb	最大締めつけトルク (N・m)	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ											
SFB-M3-EL	M3	0.5	6 8 10 12	7	5.2	1.65	0.6	2	1.05	1	1	0.52 - 0.78	20
SFB-M4-EL	M4	0.7	6 8 10 12 16 20	9.2	6.8	2.2	0.7	2.5	1.3	1.4	2	1 - 2	20
SFB-M5-EL	M5	0.8	8 10 12 16 20 25	11.4	8.5	2.75	0.9	3	1.6	1.6	4	2 - 4	20
SFB-M6-EL	M6	1	8 10 12 16 20 25	13.6	10.1	3.3	1	4	2.1	2	8	3 - 5.9	20
SFB-M8-EL	M8	1.25	10 12 16 20 25	17	12.6	4.4	1.4	5	2.6	2.5	12	6.8 - 11	20

● 1袋入り数未満ご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SFB-M5-20-EL



 バラ売り → P.0000	 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	 ねじカット → P.0000	 ゆるみ止め → P.0000	 脱着防止加工 → P.0000
対応可・別料金	お問い合わせください	対応可・別料金	対応可・別料金	お問い合わせください