


SFHL-LH-SC-HP-HD-E フランジ付き低頭六角脱落防止ボルト - ハイジエニックデザイン

SUS ステンレス 耐薬品 非磁性

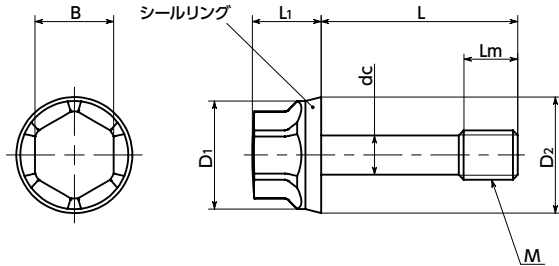

● 材質・仕上げ

	SFHL-LH-SC-HP-HD-E
本体	SUS316L 研磨
シールリング	EPDM (水色) 硬度ショア A85±5




- ハイジエニックデザインの低頭六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- 頭部研磨仕上げ。
- 脱落防止タイプ。取り付け・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。
- ハイジエニックデザインについては、「ハイジエニックファミリー」をご参照ください。
- 取り付け面のすき間をシールリング **FSRN-HD-E** でシールリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
- シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠した材料を使用しています。
- 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8 μ m未満。清掃性にすぐれています。
- 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG (欧州衛生工学・設計グループ) が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度：-40℃～120℃

● 用途

食品機械/食品製造ライン/医薬品機械/CEマーキング対応

● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、**SFHL-LH-SC-HP-HD-E** のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SFHL-LH-SC-HP-HD-E** のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SFHL-LH-SC-HP-HD-E** がカバーから抜け落ちることはありません。

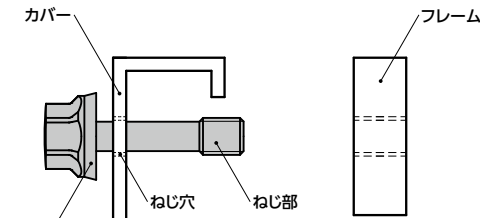

SFHL-LH-SC-HP-HD-E
フランジ付き低頭六角脱落防止ボルト

⚠ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。



単位：mm

品番 1	M(並目)		L 2		Lm	D1	D2	L1	B	dc	適用シールリング FSRN-HD-E	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ										
SFHL-M5-LH-SC-HP-HD-E	M5	0.8	20	25	6	11	11.8	7	8	4	FSRN-11-7-2-HD-E	5 - 6
SFHL-M6-LH-SC-HP-HD-E	M6	1		25 30	8	13	13.8	7.5	10	4.8	FSRN-13-9-2-HD-E	9 - 10
SFHL-M8-LH-SC-HP-HD-E	M8	1.25		30 40	10	16	16.8	8.5	13	6.5	FSRN-16-12-2-HD-E	18 - 21
SFHL-M10-LH-SC-HP-HD-E	M10	1.5		40 50	12	19	19.8	9.5	16	8.2	FSRN-19-15-2-HD-E	34 - 39

● 関連商品

シールリング **FSRN-HD-E** 単体での購入も可能です。



清掃性・耐蝕性に配慮したハイジエニックデザインのスペーサ **FSPAS-A4-HD-E** があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SFHL-M5-20-LH-SC-HP-HD-E



1 バラ売り 1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	脱落防止加工 対応不可
---------------------------------	-----------------------------	---------------	---------------	----------------