


SLP 六角穴付き低頭ボルト(パイロットリセスつき)



省スペース

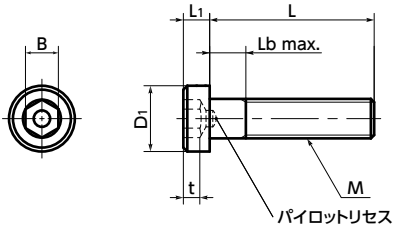

- 頭部高さの低い六角穴付きボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- 取り付け・取りはずしには専用レンチ **[SKP]** をご使用ください。
パイロットリセスが確実にガイドするため、より安全により高いトルクで締めつけることができます。(市販の六角レンチでも締めつけできます。)
- 用途

機器・装置の省スペース化

- 材質・仕上げ



	SLP
本体	S45C相当 四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分	8.8

単位: mm

品番	M(並目)		L				D1	L1	B	t	Lb	最大締めつけトルク(N・m)	質量(g)	1袋入り数	
	ねじの呼び	ピッチ	8	10	12	16									20
SLP-M4	M4	0.7	8	10			7	2.8	3	1.6	3.5	2	1.3 - 1.4	20	
SLP-M5	M5	0.8		10	12	16	20	8.5	3.5	4	2	4.2	6	2 - 3.3	20
SLP-M6	M6	1		10	12	16	20	10	4	5	2.5	5.5	9	3.5 - 5.3	20
SLP-M8	M8	1.25			12	16	20	13	5	6	3	7	20	7.8 - 10	20

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 専用レンチ

 


単位: mm

品番	B 二面幅の呼び	L1	L2	適用ボルト	質量(g)
SKP-3	3	63	20	SLP-M4	5
SKP-4	4	71	25	SLP-M5	10
SKP-5	5	80	28	SLP-M6	28
SKP-6	6	90	32	SLP-M8	34

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SLP-M6-20



1 バラ売り → P.0000	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	3 ねじカット → P.0000	4 ゆるみ止め → P.0000	5 脱着防止加工 → P.0000
対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可