


## SKX ヘキサロビュラレンチ

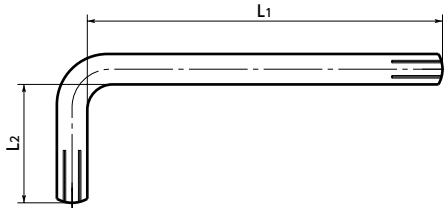

## ● 材質・仕上げ



	SKX
本体	合金鋼(硬度50HRC以上) 四三酸化鉄皮膜(黒)

- ヘキサロビュラねじ専用レンチです。より安全により高いトルクでねじを締めつけることができます。→ P.xxxx

\*ヘキサロビュラ穴の形状はJIS B 1015 : 2008 (ISO 10664 : 2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。

## ● 用途

ヘキサロビュラねじの取りつけ・取りはずし

単位: mm

品番	ヘキサロビュラ穴の番号 No.	A	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	質量 (g)
SKX-4	4	1.26	45	13	0.56
SKX-5	5	1.42	47	14	0.75
SKX-6	6	1.66	42	16	0.98
SKX-8	8	2.32	48	16	2.1
SKX-10	10	2.74	51	16	3.1
SKX-15	15	3.28	54	18	4.8
SKX-20	20	3.86	57	19	6.9
SKX-25	25	4.43	63	20	10
SKX-30	30	5.52	70	25	18
SKX-40	40	6.65	76	26	28
SKX-45	45	7.82	89	32	45

## ● 適用ヘキサロビュラねじ

ヘキサロビュラレンチ	適用ヘキサロビュラねじ									
	SSTS	SET	SETS	SLT	SLTS	SLEC-A	SLEC-B	SNPXS	SNFXS	SET-TZB(INCH)
SKX-4			SETS-M2							
SKX-5	SSTS-M2		SETS-M2.6							
SKX-6	SSTS-M2.5	SET-M3	SETS-M3		SLTS-M2			SNPXS-M2	SNFXS-M2	SET-#6 - 32-TZB
SKX-8	SSTS-M3	SET-M4	SETS-M4		SLTS-M2.5			SNPXS-M2.5	SNFXS-M2.5	SET-#8 - 32-TZB SET-#10 - 24-TZB SET-#10 - 32-TZB
SKX-10	SSTS-M4	SET-M5	SETS-M5	SLT-M3-TZB	SLTS-M3	SLEC-M3-A	SLEC-M3-B	SNPXS-M3	SNFXS-M3	
SKX-15	SSTS-M5					SLEC-M4-A	SLEC-M4-B			
SKX-20	SSTS-M6		SETS-M6	SLT-M4-TZB	SLTS-M4	SLEC-M5-A	SLEC-M5-B	SNPXS-M4	SNFXS-M4	
SKX-25	SSTS-M8			SLT-M5-TZB	SLTS-M5	SLEC-M6-A	SLEC-M6-B	SNPXS-M5	SNFXS-M5	
SKX-30				SLT-M6-TZB	SLTS-M6	SLEC-M8-A	SLEC-M8-B	SNPXS-M6	SNFXS-M6	
SKX-40						SLEC-M10-A				
SKX-45						SLEC-M12-A				

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SKX-25



1. バラ売り → P.xxxx	2. クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	3. ねじカット → P.xxxx	4. ゆるみ止め → P.xxxx	5. 脱着防止加工 → P.xxxx
1個から注文できるため対象外	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可