


**SLH-TZB-ALK** 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

スペース ゆるみ止め

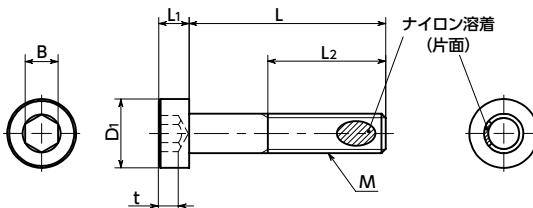

● 材質・仕上げ

RoHS

SLH-TZB-ALK	
本体	SWCH45K 三価クロメート処理
ナイロン溶着	ナイロン11
強度区分	8.8



- ナイロン溶着つきの六角穴付き低頭ボルト。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120°Cです。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

● 用途

機器・装置の省スペース化
ねじの戻り止め・脱落防止

単位:mm

品番①	M(並目)		L②	D1	L1	B	t	L2*1	最大締めつけトルク(N·m)	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ									
SLH-M2-TZB-ALK	M2	0.4	5 6 8 10 12	3.8	1.3	1.3	0.7	全ねじ	0.3	0.13 - 0.29	50
SLH-M2.5-TZB-ALK	M2.5	0.45	5 6 8 10 12	4.5	1.6	1.5	1	全ねじ	0.5	0.26 - 0.47	50
SLH-M3-TZB-ALK	M3	0.5	6 8 10 12	5.5	2	2	1.5	全ねじ	1.4	0.53 - 0.78	50
SLH-M4-TZB-ALK	M4	0.7	8 10 12 16 20 25 30	7	2.8	2.5	2.3	14(L=30)	3.4	1.3 - 3.3	50
SLH-M5-TZB-ALK	M5	0.8	8 10 12 16 20 25 30 35	8.5	3.5	3	2.7	16(L≥30)	6	1.8 - 5.7	50
SLH-M6-TZB-ALK	M6	1	10 12 16 20 25 30 35	10	4	4	3	18(L≥30)	10	3.5 - 8.7	20
SLH-M8-TZB-ALK	M8	1.25	12 16 20 25 30 35 13	5	5	3.8	2.7	22(L=35)	27	7.8 - 16	20
SLH-M10-TZB-ALK	M10	1.5	16 20 25 30 35 16	6	6	4.5	4.5	全ねじ	46	15 - 24	10

*1: Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SLH-M5-20-TZB-ALK

①

②

③

1 バラ売り
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包
お問い合わせください

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
対応不可

脱落防止加工
対応不可