


# SLHL 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)



スペース SUS ステンレス

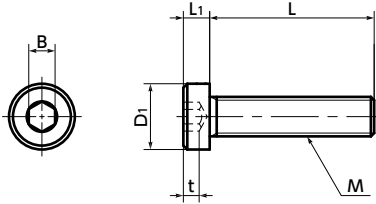

● 用途

機器・装置の省スペース化  
FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械

● 材質・仕上げ



	<b>SLHL</b>
本体	SUS316L
強度区分	A4-70

● 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。

- SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
- SUS316Lは非磁性です。
- DIN 7984に準拠。
- **SLHL** は **SLHS** と区別するため、次の加工をしています。

**SLHL-M3** **SLHL-M4** : ねじの先端にくぼみ先加工 または 頭部頂面に凸マーク加工



**SLHL-M5** **SLHL-M6** : 頭部頂面に A4 と表示



**SLHL** SUS316L製

単位: mm

品番 <b>1</b>	M(並目)		L <b>2</b>							D1	L1	B	t	最大締めつけトルク(N・m)	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	16	20								
<b>SLHL-M3</b>	M3	0.5	6	8	10				5.5	2	2	1.5	1.2	0.53 - 0.7	20	
<b>SLHL-M4</b>	M4	0.7	6	8	10	12			7	2.8	2.5	2.3	3.2	1.1 - 1.6	20	
<b>SLHL-M5</b>	M5	0.8		8	10	12	16		8.5	3.5	3	2.7	6.4	1.8 - 2.8	10	
<b>SLHL-M6</b>	M6	1			10	12	16	20	10	4	4	3	11	3.5 - 5.3	10	

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SLHL-M5-16



<b>1</b> バラ売り → P.0000	<b>2</b> クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	<b>3</b> ねじカット → P.0000	<b>4</b> ゆるみ止め → P.0000	<b>5</b> 脱着防止加工 → P.0000
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金