


SLT/SLTS ヘキサロビュラ穴付き低頭ボルト



SUS ステンレス スペース

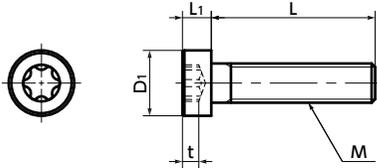

● 用途

機器・装置の省スペース化

● 材質・仕上げ

RoHS

	SLT-TZB	SLTS
本体	SAE1022 三価クロメート処理	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	8.8	A2-50

- 頭部高さの低いヘキサロビュラ穴*1付きボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ヘキサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。
→ P.xxxx
- 取り付け・取りはずしには専用レンチ **SKX** もしくは、専用ビット **SKXB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取り付け・取りはずしには、狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ **SKX-N** をご使用ください。

*1: ヘキサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008 (ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。

単位: mm

品番	品番	共通寸法											D1	L1	適用 レンチ	ヘキサロビュラ 穴の番号 No.	t	質量 (g)	1袋 入り数					
		M(並目) ねじの呼び ピッチ	L																					
	SLTS-M2	M2	0.4	4	5	6	8	10										3.8	1.55	SKX-6	6	0.84	0.11 - 0.23	50
	SLTS-M2.5	M2.5	0.45	5	6	8	10	12										4.5	1.85	SKX-8	8	0.91	0.26 - 0.47	50
SLT-M3-TZB	SLTS-M3	M3	0.5		6	8	10	12	16									5.5	2.4	SKX-10	10	1.27	0.53 - 0.98	50
SLT-M4-TZB	SLTS-M4	M4	0.7		6	8	10	12	16	20								7	3.1	SKX-20	20	1.66	1.1 - 2.3	50
SLT-M5-TZB	SLTS-M5	M5	0.8		8	10	12	16	20	25								8.5	3.65	SKX-25	25	1.91	1.8 - 4.1	50
SLT-M6-TZB	SLTS-M6	M6	1		8	10	12	16	20	25	30							10	4.4	SKX-30	30	2.29	3.1 - 7.1	20

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

SKX ヘキサロビュラレンチ**SKX-N** 狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ**SKXB** ヘキサロビュラショートビット**SRD** マグネットドライバ

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SLT-M5-20-TZB

バラ売り → P.xxxx

対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応可・別料金

ねじカット → P.xxxx

対応可・別料金

ゆるみ止め → P.xxxx

対応可・別料金

脱着防止加工 → P.xxxx

お問い合わせください