


SLTS-ALK ヘキサロビュラ穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき)



SUS ステンレス スペース ゆるみ止め

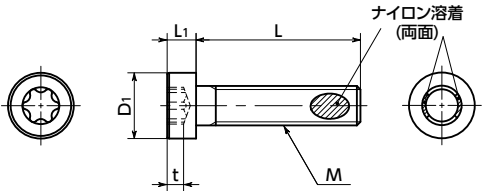

● 材質・仕上げ

	SLTS-ALK
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
ナイロン溶着	ナイロン11
強度区分	A2-50



- ナイロン溶着つきのヘキサロビュラ穴*1付き低頭ボルト。
 - ヘキサロビュラ穴は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。
 - 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
 - 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
 - ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
 - 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
 - ナイロン溶着の耐熱温度は 120℃です。
- *1： ヘキサロビュラ穴の形状は JIS B 1015：2008 (ISO 10664：2005)「おねじ部品用ヘキサロビュラ穴」に規定されています。

● 用途

機器・装置の省スペース化
ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ
ねじの戻り止め・脱落防止

単位：mm

品番◀1	M(並目)		L◀2										D1	L1	t	ヘキサロビュラ 穴の番号No.	質量(g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ																
SLTS-M2-ALK	M2	0.4	4	5	6	8	10						3.8	1.55	0.84	6	0.11 - 0.23	50
SLTS-M2.5-ALK	M2.5	0.45		5	6	8	10	12					4.5	1.85	0.91	8	0.26 - 0.47	50
SLTS-M3-ALK	M3	0.5			6	8	10	12	16				5.5	2.4	1.27	10	0.53 - 0.98	50
SLTS-M4-ALK	M4	0.7			6	8	10	12	16	20			7	3.1	1.66	20	1.1 - 2.3	50
SLTS-M5-ALK	M5	0.8				8	10	12	16	20	25		8.5	3.65	1.91	25	1.8 - 4.1	50
SLTS-M6-ALK	M6	1				8	10	12	16	20	25	30	10	4.4	2.29	30	3.1 - 7.1	20

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 関連商品

SKX ヘキサロビュラレンチ



SKX-N 狭所作業対応ヘキサロビュラレンチ



SKXB ヘキサロビュラショートビット



SRD マグネットドライバ



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SLTS-M5-20-ALK