


SNF-SD/SNFS-SD 十字穴付き小頭皿小ねじ



スリム SUS ステンレス

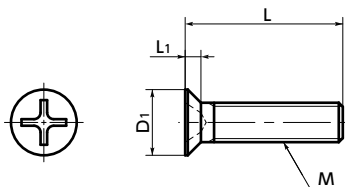

- 頭部径の小さい十字穴付き皿小ねじ。通常の皿小ねじよりザグリ径を小さくできます。
- 頭部高さも標準の皿小ねじより低く、薄板の締結に最適です。
- 用途

機器・装置の省スペース化

- 材質・仕上げ

RoHS

	SNF-SD-TZB	SNFS-SD
本体	SWCH 三価クロメート処理	SUSXM7 (SUS304相当)

SNF-SD-TZB スティール製・三価クロメート処理

単位: mm

品番	M(並目)		L							D1	L1	十字穴の番号	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	5	6	8	10	12	16						
SNF-M3-SD-TZB	M3	0.5	5	6	8	10			5	1.3	1	0.41 - 0.61	20	
SNF-M4-SD-TZB	M4	0.7		6	8	10	12	16	6	1.4	2	0.73 - 1.5	20	
SNF-M5-SD-TZB	M5	0.8			8	10	12	16	8	1.9	2	1.7 - 2.7	20	

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

SNFS-SD ステンレス製

単位: mm

品番	M(並目)		L							D1	L1	十字穴の番号	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	16	20						
SNFS-M4-SD	M4	0.7	6	8	10	12	16		6	1.4	2	0.73 - 1.5	20	
SNFS-M5-SD	M5	0.8		8	10	12	16	20	8	1.9	2	1.7 - 3.1	20	
SNFS-M6-SD	M6	1			10	12	16	20	25	10	3	3.2 - 5.8	20	

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNF-M5-16-SD-TZB



バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可