


SNHS-LH 極低頭六角ボルト

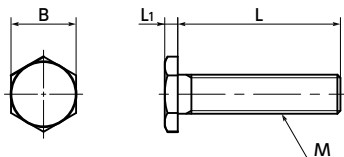

スペース SUS ステンレス



- 頭部高さの低い六角ボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

● 用途

機器・装置の省スペース化

● 材質・仕上げ



	SNHS-LH
本体	SUS304相当

単位: mm

品番	M(並目)		L 								L1	B	質量 (g)	1袋 入り数
	ねじの呼び 	ピッチ												
SNHS-M4-LH	M4	0.7	8	10	12	15	20	25	30	1.5	7	1.2 - 2.9	10	
SNHS-M5-LH	M5	0.8	8	10	12	15	20	25	30	2	8	1.9 - 4.7	10	
SNHS-M6-LH	M6	1		10	12	15	20	25	30	2	10	3.2 - 6.9	10	
SNHS-M8-LH	M8	1.25				15	20	25	30	2	13	7.8 - 12	10	

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNHS - M5 - 25 - LH

商品
記号

商品
記号

バラ売り → P.xxxx

対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応可・別料金

ねじカット → P.xxxx

対応可・別料金

ゆるみ止め → P.xxxx

対応可・別料金

脱着防止加工 → P.xxxx

対応可・別料金