


SNMS-UC 十字穴付きトラス小ねじ(薄板固定用)

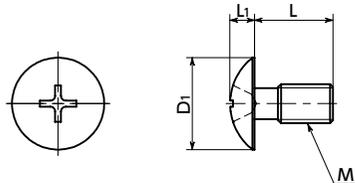

スペース 簡単作業 SUS ステンレス




● 材質・仕上げ



	SNMS-UC
本体	SUSXM7 (SUS304相当)
強度区分	A2-50

- ステンレス製の薄板固定用十字穴付きトラス小ねじです。
- 頭部が大きく、キリ穴が大きな薄板でも座面を確保し、固定が可能です。
- **SNMS-UC**は首下部分に逃がし加工があるため、薄板の固定に適しています。薄板0.1mmから締結可能です。

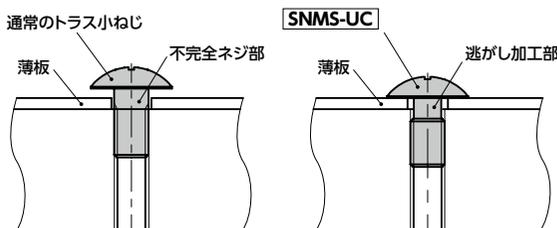

- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- 寸法・材質・頭部形状など、特殊仕様の薄板固定用ボルトも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。



● 用途

半導体製造装置などの外装パネル
機器・装置の省スペース化

単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2						D1	L1	十字穴の番号	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ											
SNMS-M3-UC	M3	0.5	4	5	6	8		6.9	1.9	1	0.79 - 1	10	
SNMS-M4-UC	M4	0.7		5	6	8		9.4	2.5	2	1.9 - 2.2	10	
SNMS-M5-UC	M5	0.8			6	8	10	11.8	3.1	2	3.6 - 4.2	10	
SNMS-M6-UC	M6	1			6	8	10	14	3.7	3	5.9 - 6.8	10	

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNMS-M5-10-UC



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金	対応不可