


SPA-LC 樹脂ねじ(RENEY / 六角穴付き低頭ボルト)



→ スペース 高強度 高比強度

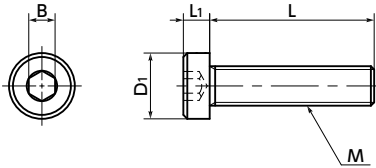

- 頭部高さの低い六角穴付きボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- RENEY™は引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスチックです。
- 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
- 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について

● 用途

電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化

● 材質・仕上げ



SPA-LC	
本体	RENEY™*1 (ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) (黒)
耐熱温度*2	105℃

*1: RENEY™は三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。

*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位: mm

品番	M(並目)		L								D1	L1	B	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量(g)	1袋 入り数	
	ねじの呼び	ピッチ																
SPA-M3-LC	M3	0.5	6	8	10	12	16	20			5.5	2	2	799	0.2	0.11 - 0.25	20	
SPA-M4-LC	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25		7	2.8	2.5	1286	0.74	0.24 - 0.58	20	
SPA-M5-LC	M5	0.8	6	8	10	12	16	20	25	30	8.5	3.5	3	1976	1.08	0.39 - 1	20	
SPA-M6-LC	M6	1			10	12	16	20	25	30	40	10	4	4	2767	2.26	0.75 - 2.1	20

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPA-M5-30-LC

商品 記号			商品 記号
----------	--	--	----------

バラ売り → P. xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	脱着防止加工 → P. xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可