


SRSHS いたずら防止極低頭ボルト

SUS ステンレス いたずら防止

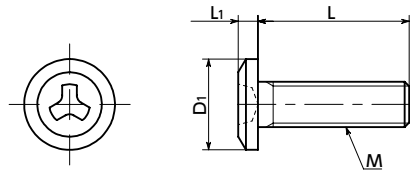

● 材質・仕上げ

	SRSHS	
本体	SUSXM7	



- 頭部高さはすべて1.5mm以下のいたずら防止ねじ。
- 通常の工具では、取り付け・取りはずしができません。また頭部高さが低いため、頭部を直接挟んで取りはずすことが難しく、より盗難防止性にすぐれています。
- 取り付け後の突出部分が少なく、外観を損ないません。
- 取り付け・取りはずしには専用ビット **SRSHB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。

● 用途



機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティ対策/安全対策

品番	M(並目)		L								D1	L1	適用ビット	適用ドライバ	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	4	5	6	8	10	12	16							
SRSHS-M2	M2	0.4	4	5	6	8				3	0.6	SRSHB-0	SRD-6.35	0.089 - 0.16	10	
SRSHS-M2.5	M2.5	0.45	4	5	6	8				3.8	0.8	SRSHB-1	SRD-6.35	0.15 - 0.28	10	
SRSHS-M3	M3	0.5			6	8	10	12		6	1.3	SRSHB-2	SRD-6.35	0.44 - 0.69	20	
SRSHS-M4	M4	0.7				8	10	12	16	8	1.5	SRSHB-3	SRD-6.35	1 - 1.6	20	

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。


● **SRSHB** 専用ビット (差込形状V6.3・U6.3対応) 単位: mm

品番	b	質量 (g)
SRSHB-0	2	6.4
SRSHB-1	2	6.4
SRSHB-2	3	13.8
SRSHB-3	4	14.7

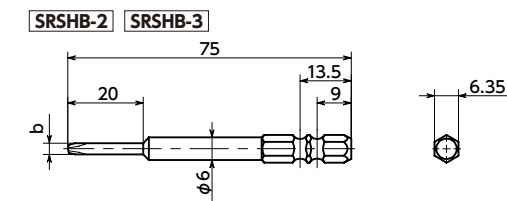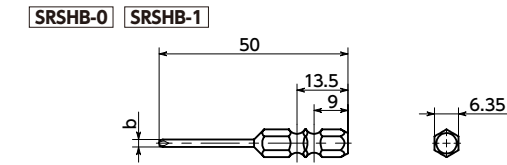

● **SRD** 専用マグネットドライバ 単位: mm

品番	L	B	質量 (g)
SRD-6.35	210	6.35	98

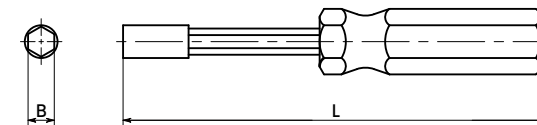

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SRSHS-M3 - 10



バラ売り → P. xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	脱落防止加工 → P. xxxx
対応可・別料金	お問い合わせください	おねじのみ対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金